


1	2	3	4	5	6	7	8
修订	变更描述	变更单号	签名	日期			

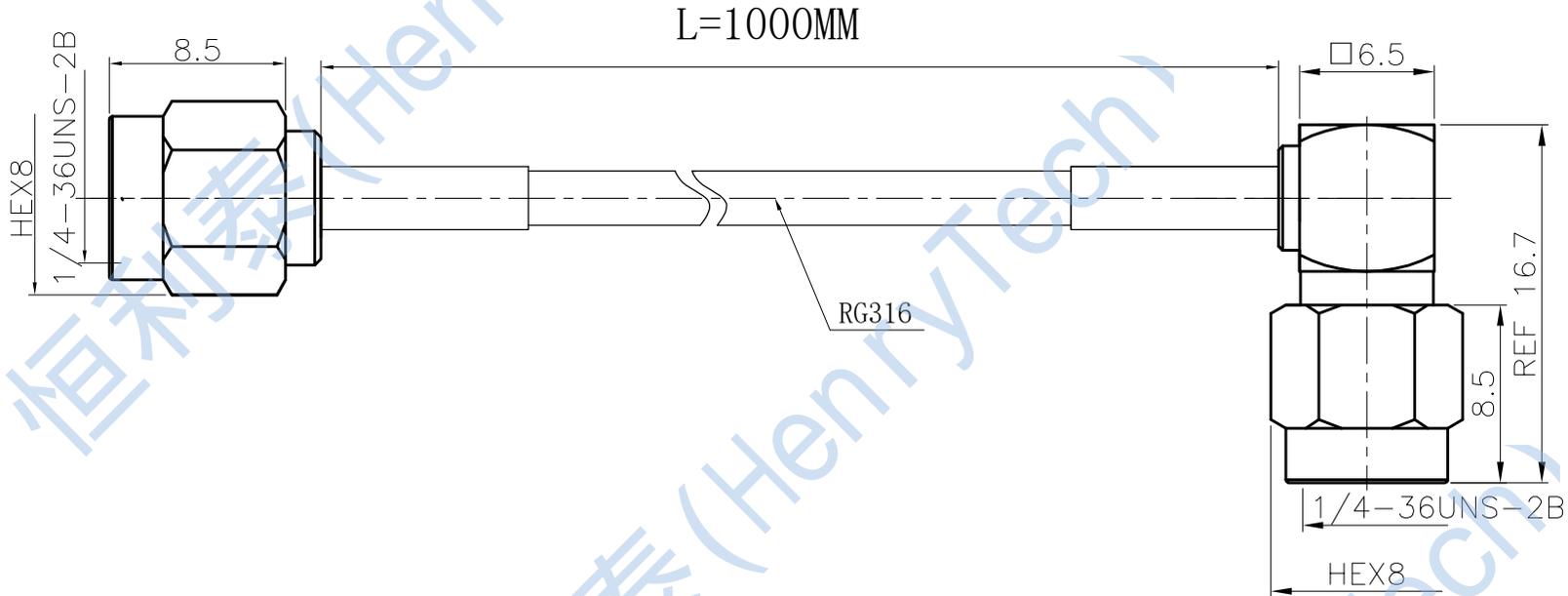

技术要求

- 1、电缆无损伤
- 2、成品100%测试OK
- 3、成品100%外观检验OK
- 4、采用环保制程，成品符合RoHS要求
- 5、特性阻抗：50欧姆
- 6、频率范围：0~6GHz

制图		版次	比例	型号规格
审核		投影		HL2-SMAJ-SMAJW-RG316-1000mm
批准		未标注公差的，以下列公差表为准		SMA型射频电缆组件
		1. X. X±0.2	4. 去除锐边最大0.1	
		2. X. XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2	
		3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX	
		* 为重点尺寸 单位 mm		
		成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd		