


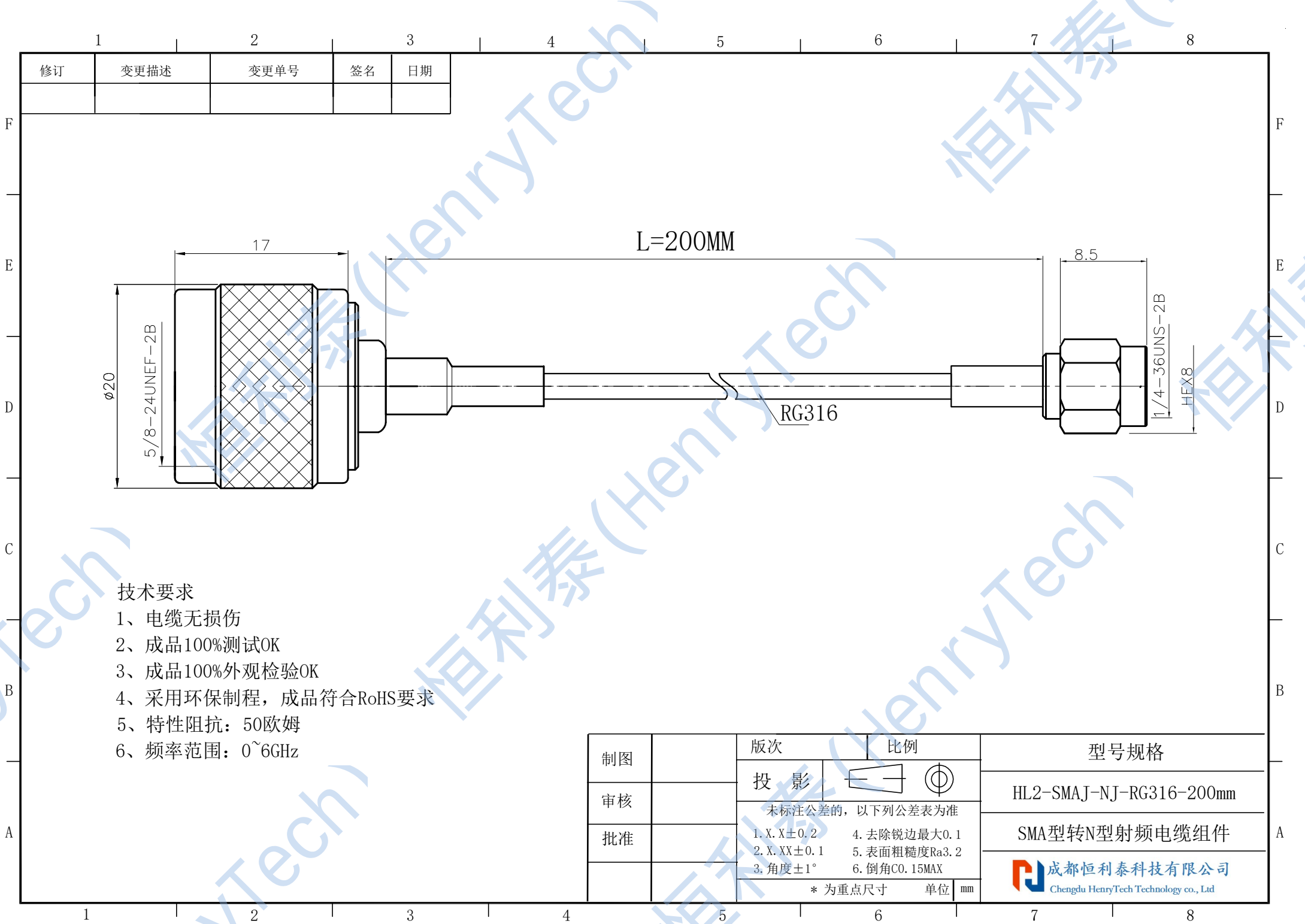

1	2	3	4	5	6	7	8
修订	变更描述	变更单号	签名	日期			

技术要求

- 1、电缆无损伤
- 2、成品100%测试OK
- 3、成品100%外观检验OK
- 4、采用环保制程，成品符合RoHS要求
- 5、特性阻抗：50欧姆
- 6、频率范围：0~6GHz

制图		版次		比例		型号规格	
		投 影					
审核		未标注公差的，以下列公差表为准				HL2-SMAJ-NJ-RG316-200mm	
批准		1. X. X±0.2 4. 去除锐边最大0.1				SMA型转N型射频电缆组件	
		2. X. XX±0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2					
		3. 角度±1° 6. 倒角C0.15MAX				 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
		* 为重点尺寸 单位 mm					