


1	2	3	4	5	6	7	8
修订	变更描述	变更单号	签名	日期			

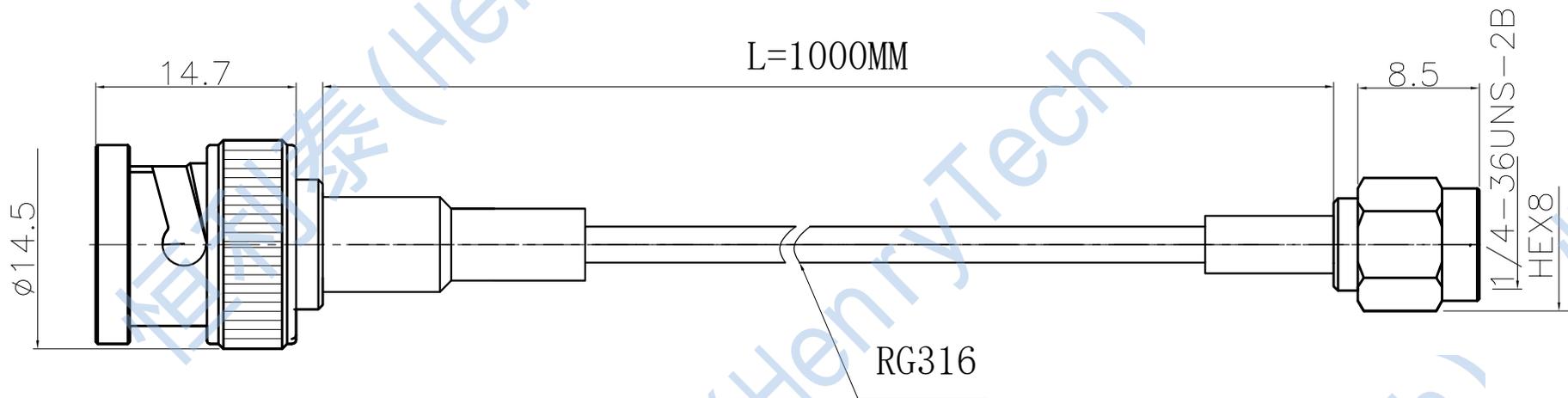

技术要求

- 1、电缆无损伤
- 2、成品100%测试OK
- 3、成品100%外观检验OK
- 4、采用环保制程，成品符合RoHS要求
- 5、特性阻抗：50欧姆
- 6、频率范围：0~6GHz

制图	版次	比例	型号规格
审核	投影		HL2-BNCJ-SMAJ-RG316-1000mm
批准	未标注公差的，以下列公差表为准		SMA型转BNC直式公头电缆组件
	1. X. X±0.2	4. 去除锐边最大0.1	成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd
	2. X. XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2	
	3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX	
	* 为重点尺寸 单位 mm		