


F
E
D
C
B
A

1	2	3	4	5	6	7	8
修订	变更描述	变更单号	签名	日期			

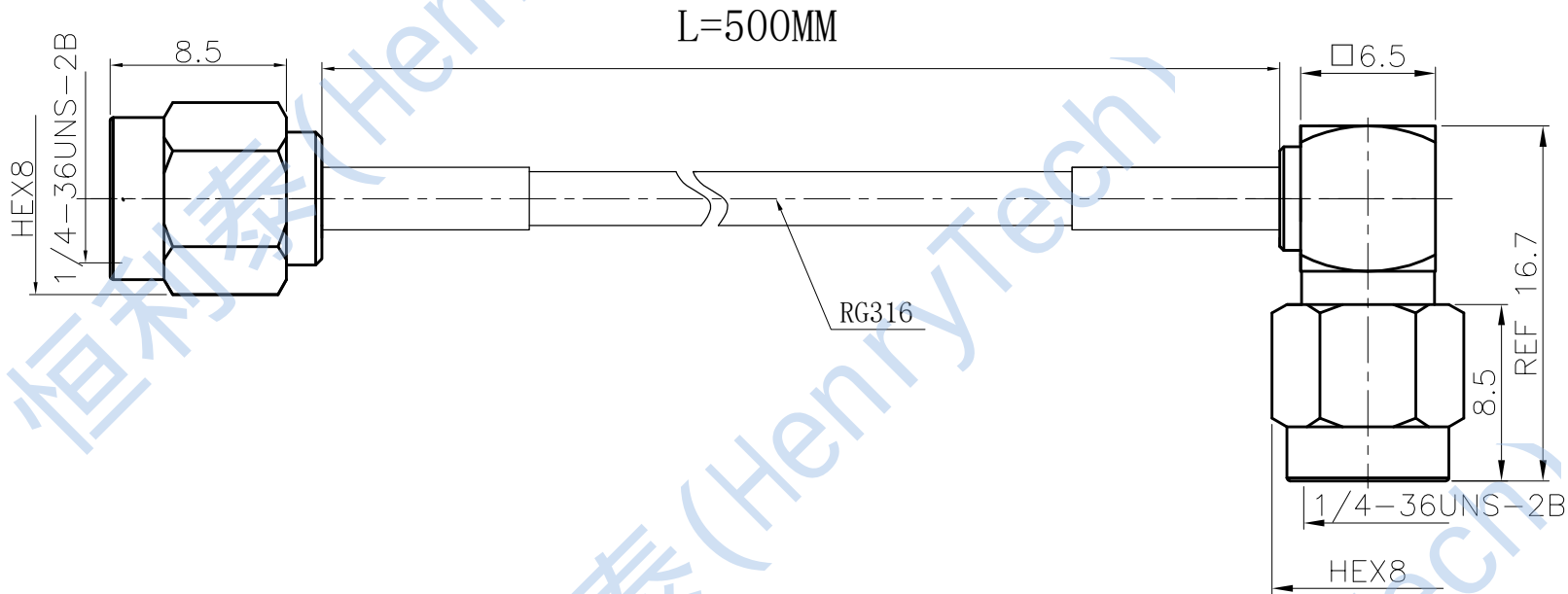

技术要求

- 1、电缆无损伤
- 2、成品100%测试OK
- 3、成品100%外观检验OK
- 4、采用环保制程，成品符合RoHS要求
- 5、特性阻抗：50欧姆
- 6、频率范围：0~6GHz

制图		版次		比例	型号规格
		投 影			
审核		未标注公差的，以下列公差表为准			HL2-SMAJ-SMAJW-RG316-500mm
批准		1. X. X±0.2 4. 去除锐边最大0.1 2. X. XX±0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度±1° 6. 倒角C0.15MAX			SMA型射频电缆组件
		* 为重点尺寸 单位 mm			 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

1 2 3 4 5 6 7 8