


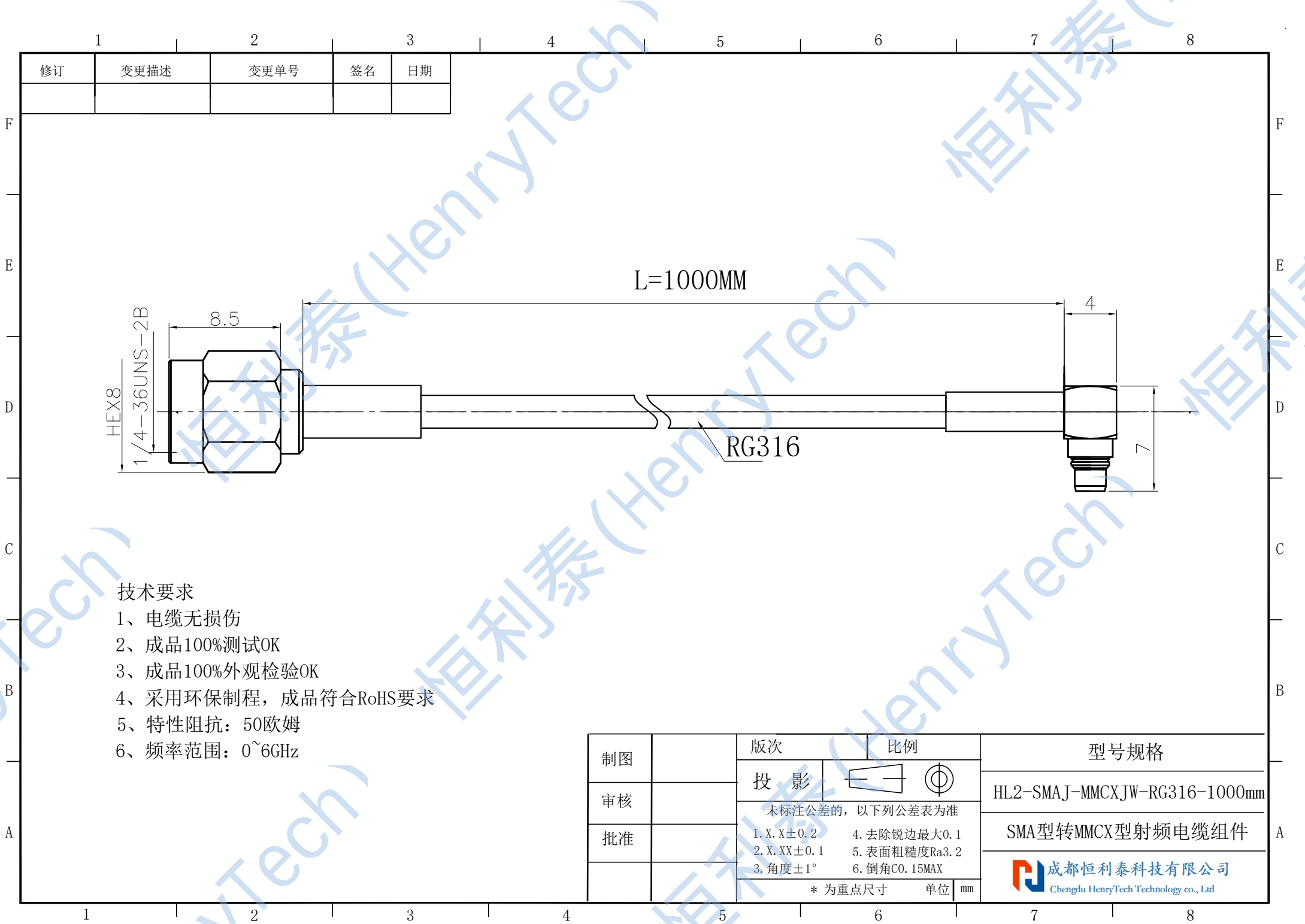

技术要求

- 1、电缆无损伤
- 2、成品100%测试OK
- 3、成品100%外观检验OK
- 4、采用环保制程，成品符合RoHS要求
- 5、特性阻抗：50欧姆
- 6、频率范围：0~6GHz

制图		版次		比例		型号规格	
		投 影					
审核		未标注公差的，以下列公差表为准				HL2-SMAJ-MMCXJW-RG316-1000mm	
批准		1. X. X±0.2		4. 去除锐边最大0.1			
		2. X. XX±0.1		5. 表面粗糙度Ra3.2			
		3. 角度±1°		6. 倒角C0.15MAX		SMA型转MMCX型射频电缆组件	
		* 为重点尺寸		单位	mm		