


|    |      |      |    |    |   |   |   |
|----|------|------|----|----|---|---|---|
| 1  | 2    | 3    | 4  | 5  | 6 | 7 | 8 |
| 修订 | 变更描述 | 变更单号 | 签名 | 日期 |   |   |   |
|    |      |      |    |    |   |   |   |

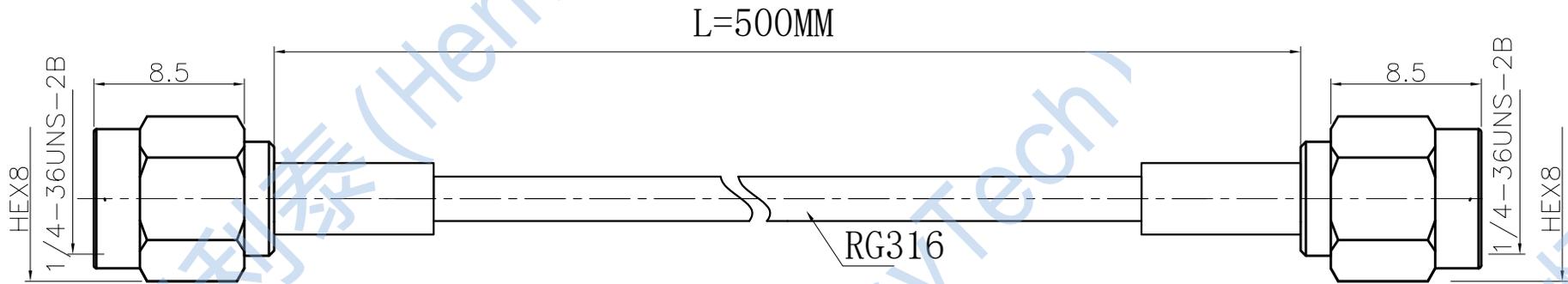

技术要求

- 1、电缆无损伤
- 2、成品100%测试OK
- 3、成品100%外观检验OK
- 4、采用环保制程，成品符合RoHS要求
- 5、特性阻抗：50欧姆
- 6、频率范围：0~6GHz

|              |                 |   |  |                           |              |              |               |
|--------------|-----------------|---|--|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 制图           | 版次              | 比例  | 型号规格   |                           |              |              |               |
|              | 审核              | 投影  |  | HL2-SMAJ-SMAJ-RG316-500mm |              |              |               |
| 批准           | 未标注公差的，以下列公差表为准 |   | 双SMA型直式公头电缆组件  |                           |              |              |               |
|              |                 | <table border="0"> <tr> <td>1. X. X±0.2</td> <td>4. 去除锐边最大0.1</td> </tr> <tr> <td>2. X. XX±0.1</td> <td>5. 表面粗糙度Ra3.2</td> </tr> <tr> <td>3. 角度±1°</td> <td>6. 倒角C0.15MAX</td> </tr> </table> |  | 1. X. X±0.2               | 4. 去除锐边最大0.1 | 2. X. XX±0.1 | 5. 表面粗糙度Ra3.2 |
| 1. X. X±0.2  | 4. 去除锐边最大0.1    |   |  |                           |              |              |               |
| 2. X. XX±0.1 | 5. 表面粗糙度Ra3.2   |   |  |                           |              |              |               |
| 3. 角度±1°     | 6. 倒角C0.15MAX   |   |  |                           |              |              |               |
|              | * 为重点尺寸 单位 mm   |   | <br>成都恒利泰科技有限公司<br>Chengdu HenryTech Technology co., Ltd |                           |              |              |               |