


1	2	3	4	5	6	7	8				
修订	变更描述	变更单号	签名	日期		7	密封圈	硅橡胶	红色	1	
						6	螺套	HPb59-1	金	1	
						5	卡环	QSn6.5-0.1	去油	1	
						4	压接管	H62	镍	1	
						3	外壳	HPb59-1	金	1	
						2	绝缘子	PTFE		1	
						1	插孔	HPb59-1	金	1	
						序号	零件名称	材质	涂覆	数量	备注

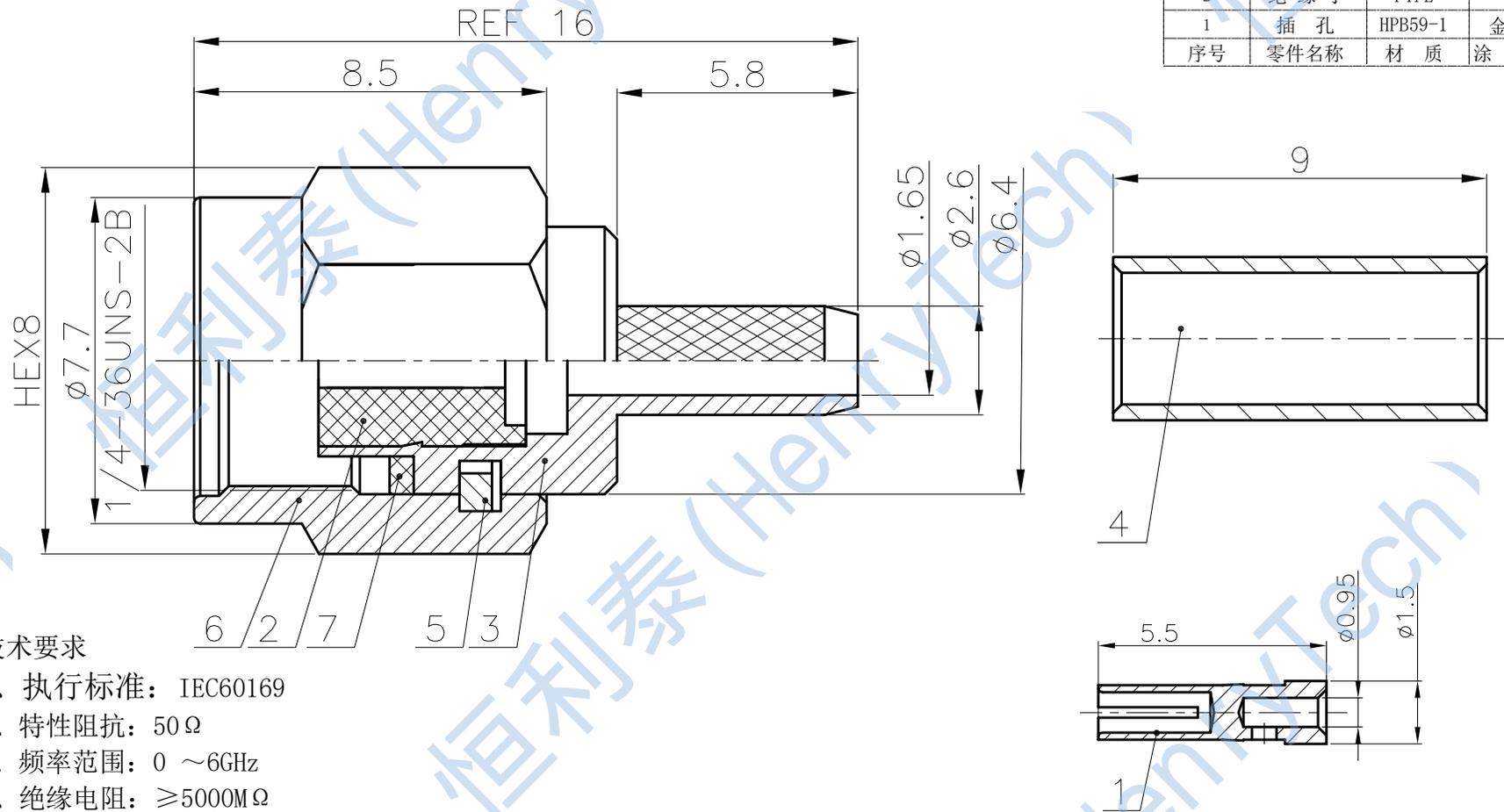

技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
- 2、特性阻抗: 50 Ω
- 3、频率范围: 0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻: ≥5000M Ω
- 5、介质耐压: 1000V (AC 有效值)
- 6、内导体分离力: ≥0.28 N
- 7、轴向保持力: ≥ 22 N
- 8、连接机构耐力距: ≥1.7 N·m
- 9、机械寿命: ≥ 500 次
- 10、温度范围: -55℃~165℃
- 11、接触电阻: 外导体间<2m Ω, 内导体间<3m Ω

制图	版次	比例	型号规格	HL2-RP-SMA-C-J1.5	
审核	投影				
批准	未标注公差的, 以下列公差表为准			品名	RP-SMA型直式公头连接器
	1. X. X±0.2	4. 去除锐边最大0.1	成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd		
	2. X. XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2			
	3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX	* 为重点尺寸 单位 mm		