


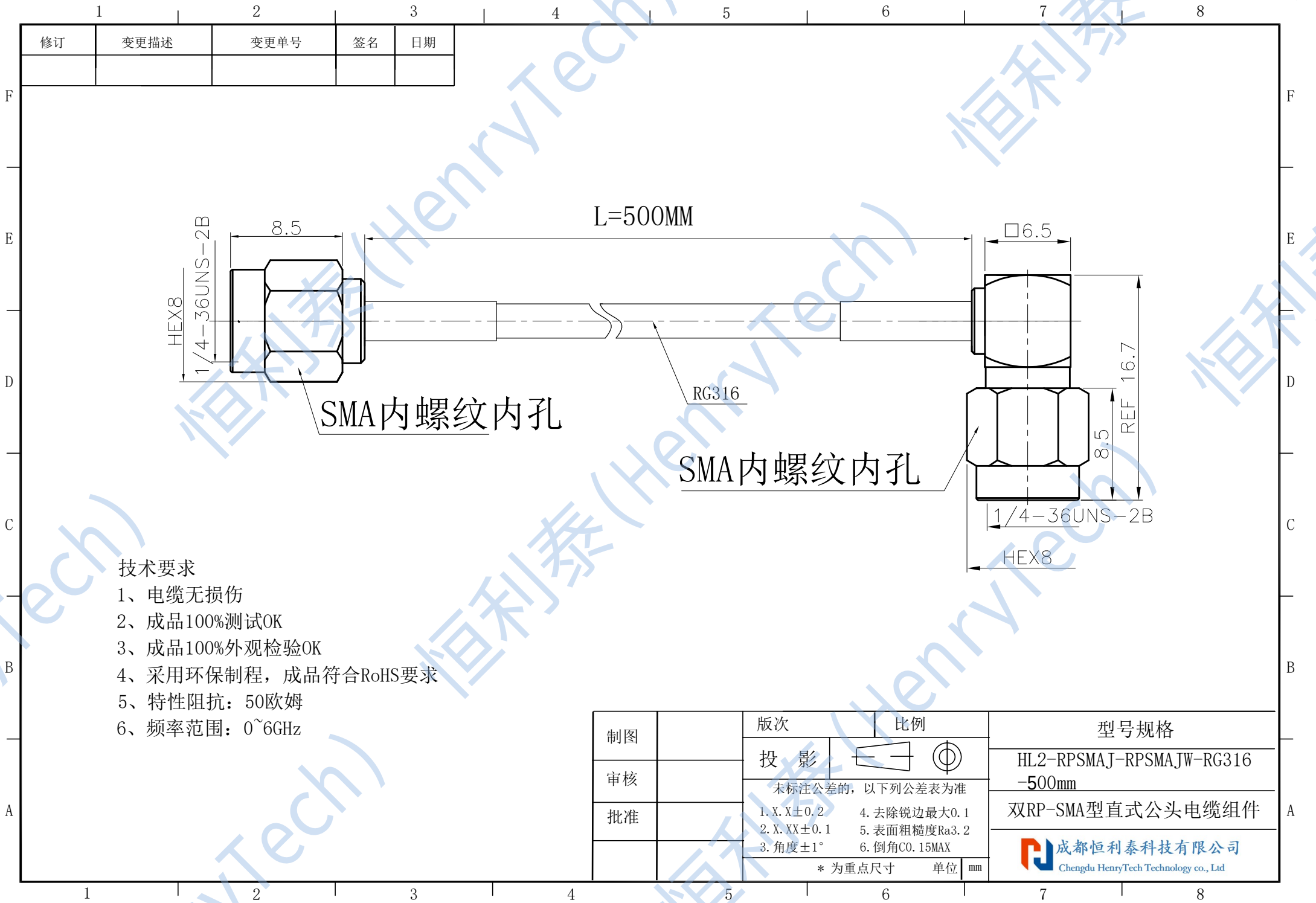

技术要求

- 1、电缆无损伤
- 2、成品100%测试OK
- 3、成品100%外观检验OK
- 4、采用环保制程，成品符合RoHS要求
- 5、特性阻抗：50欧姆
- 6、频率范围：0~6GHz

制图		版次	比例	型号规格	
		投影			
审核		未标注公差，以下列公差表为准			HL2-RPSMAJ-RPSMAJW-RG316-500mm
批准		1. X. X±0.2	4. 去除锐边最大0.1	双RP-SMA型直式公头电缆组件	
		2. X. XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2		
		3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
		* 为重点尺寸			
		单位	mm		