


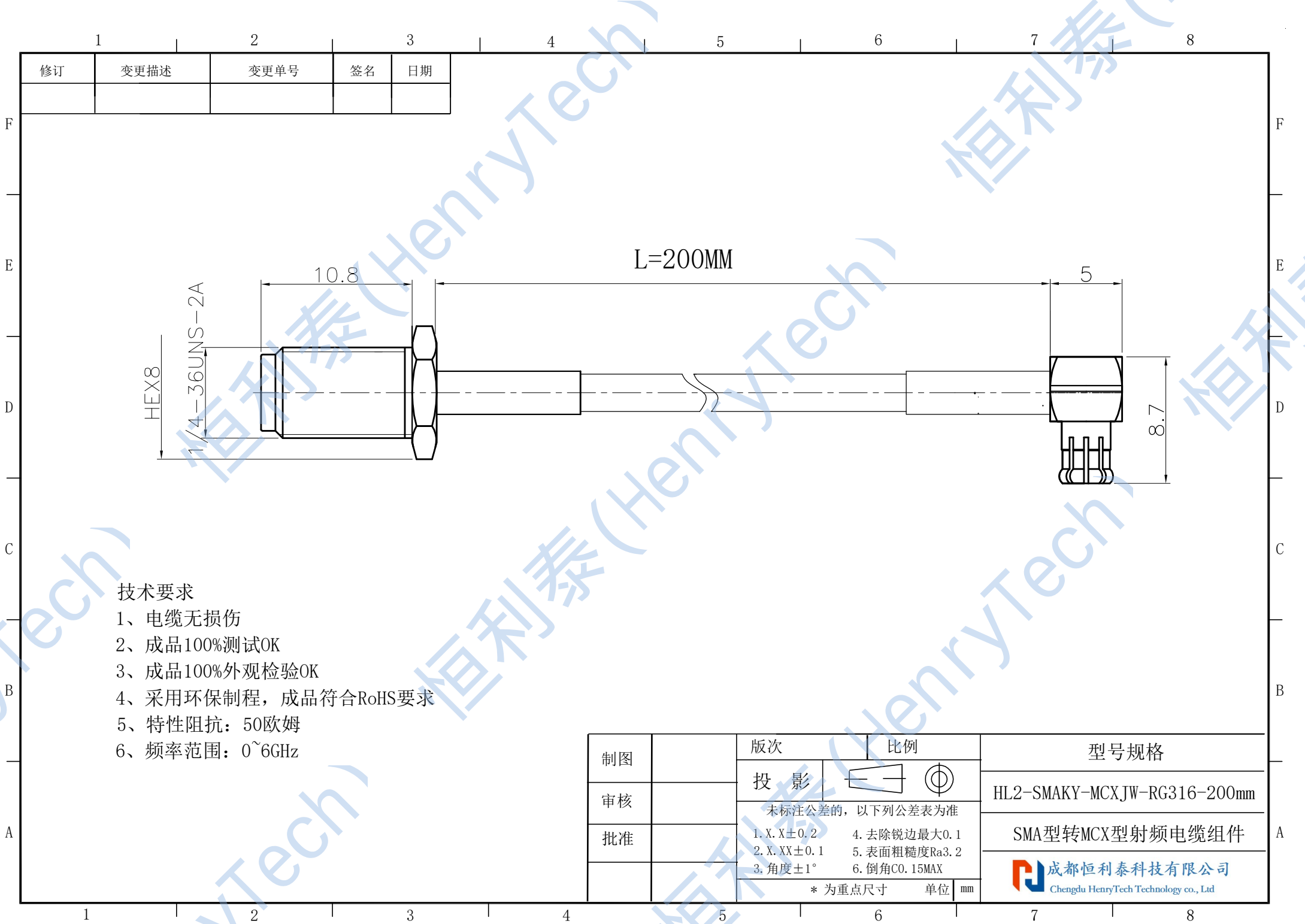

技术要求

- 1、电缆无损伤
- 2、成品100%测试OK
- 3、成品100%外观检验OK
- 4、采用环保制程，成品符合RoHS要求
- 5、特性阻抗：50欧姆
- 6、频率范围：0~6GHz

制图		版次	比例	型号规格
		投影		
审核		未标注公差，以下列公差表为准		HL2-SMAKY-MCXJW-RG316-200mm
批准		1. X. X±0.2	4. 去除锐边最大0.1	SMA型转MCX型射频电缆组件
		2. X. XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2	
		3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX	
		* 为重点尺寸	单位 mm	
				成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd