


|    |      |      |    |    |   |   |   |
|----|------|------|----|----|---|---|---|
| 1  | 2    | 3    | 4  | 5  | 6 | 7 | 8 |
| 修订 | 变更描述 | 变更单号 | 签名 | 日期 |   |   |   |
|    |      |      |    |    |   |   |   |

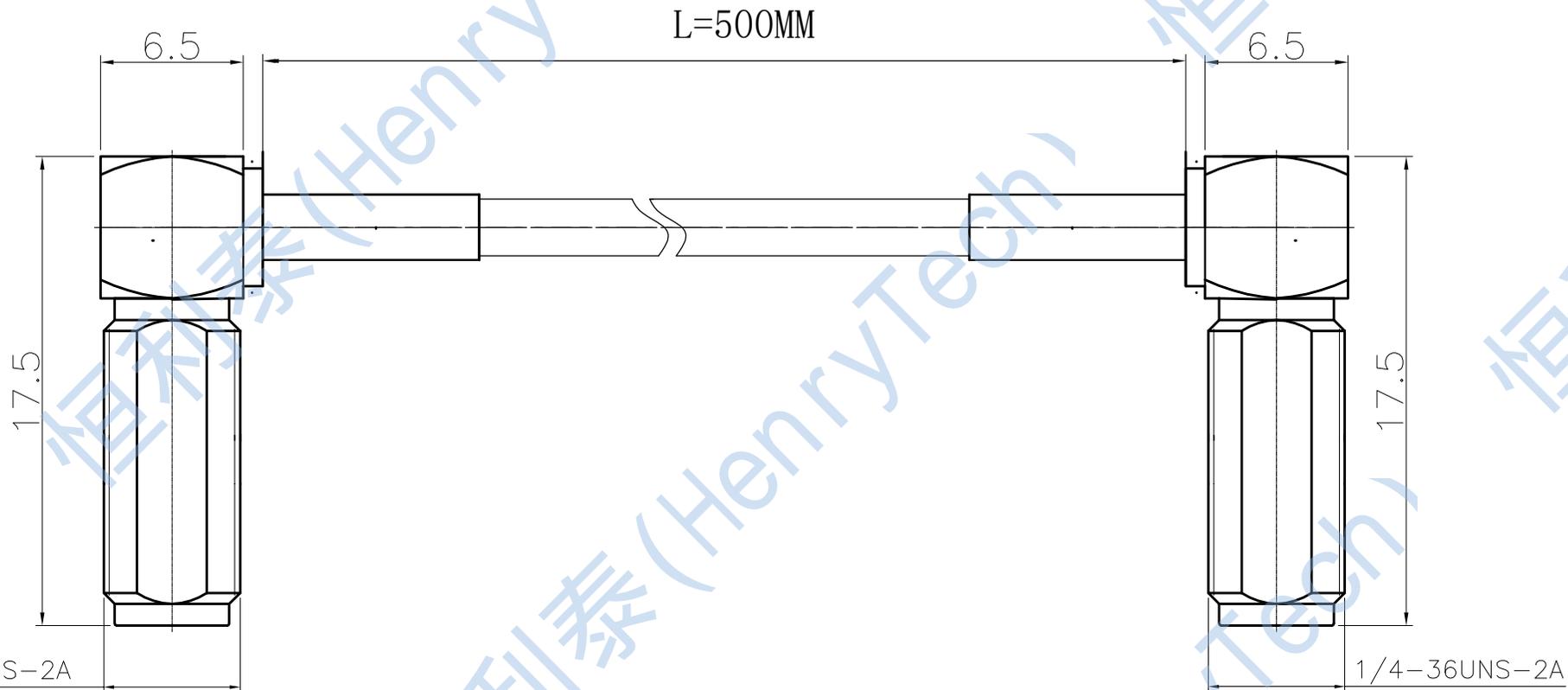

**技术要求**

- 1、电缆无损伤
- 2、成品100%测试OK
- 3、成品100%外观检验OK
- 4、采用环保制程，成品符合RoHS要求
- 5、特性阻抗：50欧姆
- 6、频率范围：0~6GHz

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 制图 | 版次                                      | 比例   | 型号规格   |
|    | 投影                                      |  |  |
| 审核 | 未标注公差的，以下列公差表为准                         |  | 双SMA型弯式母头电缆组件  |
| 批准 | 1. X. X±0.2<br>2. X. XX±0.1<br>3. 角度±1° | 4. 去除锐边最大0.1<br>5. 表面粗糙度Ra3.2<br>6. 倒角C0.15MAX |  |
|    | * 为重点尺寸      单位/mm                      |  | <br>成都恒利泰科技有限公司<br>Chengdu HenryTech Technology co., Ltd |