

## 特点

- 自黏式
- 在空间有限的地方使用
- 分类为 UL94V - 2
- 由尼龙 6.6 制成

## RS Pro 粘式黑色电缆扎带固定座 12.5 mm x 12.5mm 、最大 3.2mm 电缆扎带宽度

RS 号: 811-1723



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

此自粘背胶电缆扎带底座特别适用于空间受限或无需使用孔和螺钉的应用。此粘性电缆扎带底座用作锚固点，使用电缆扎带将电缆固定到另一个表面。

夹子由尼龙 6.6 制成（也称为 尼龙 66），归类为 UL 94V-2，使其特别适用于耐火性至关重要的应用。电缆扎带底座是专门为电缆和电线设计的，用来保护电缆安全、识别电缆和使其保持整洁。

## 一般规格


系列	hc
颜色	黑色
材料	尼龙 66
数量	50
火灾行为	自熄灭
自黏式	是的
应用	电缆管理和整理

## 机械规格

长度	12.5mm
宽度	12.5mm
固定孔直径	3.2mm
接受电缆扎带宽度	3.2mm

## 认证

符合标准	UL94V-2
------	---------

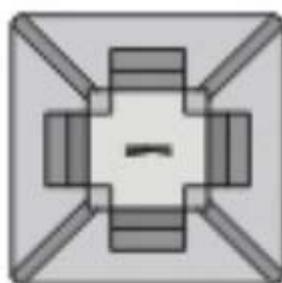

RS Article No	SIZE	Mounting Hole	Packsize	COLOR
8111723	12.5x12.5x3.2	-	50	Black