


特点

- 玻璃透明透明
- 极佳的耐磨性和耐腐蚀性
- 良好的灵活性
- 低毒、无味 pvc 配方、可减少饮用水的污染
- 符合 ec 标准、适用于食品应用
- 适合与酒精、汽油、油、油脂和溶剂一起使用
- 高度耐受各种酸和碱

RS Pro 管、透明、9mm 外径、25m 长、81mm 弯曲半径、酒精、润滑脂、油、汽油、

RS 号： 914-5528

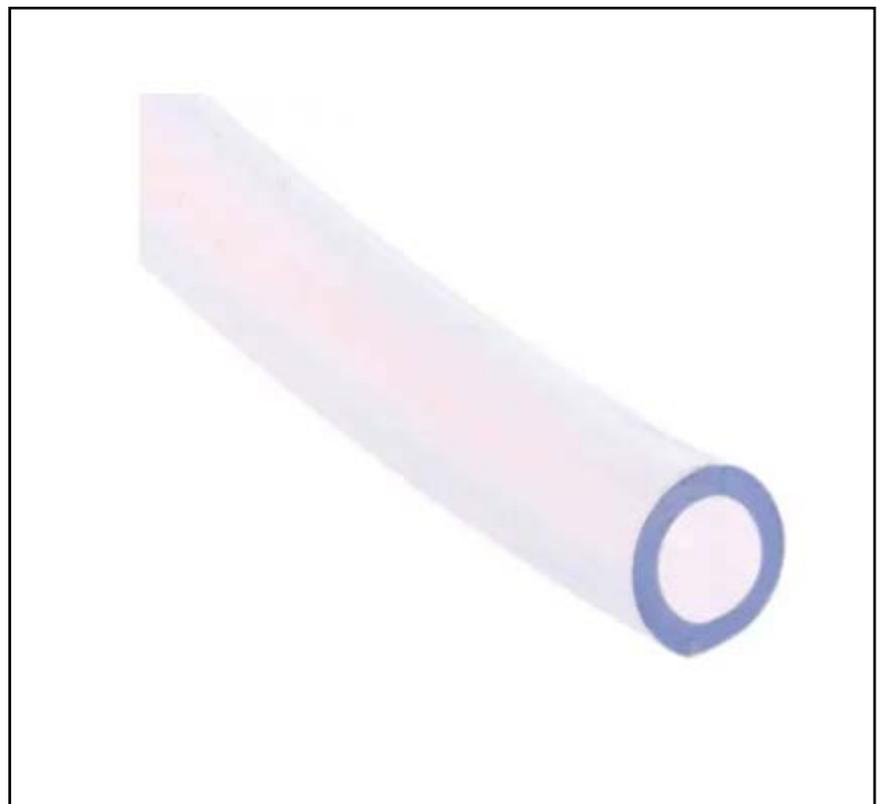

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro pvc 软管适用于低压食品和工业应用。此软管由高质量、低毒材料制成、可在宽温度范围内提供极佳的清晰度、灵活性和耐用性。

一般规格

材料	pvc
颜色	无色
强化	否
标称尺寸	6mmx9mm
材料柔软性	BSS45 美国食品及药物管理局（美国食品
易燃性	自熄灭
应用	一般工业应用；科学；制药；医疗

机械规格

内径	6mm
外径	9mm
长度	25m
弯曲半径	81mm
每米重量	0.044kg
线圈 Coil 也是如此	1.32kg

操作环境规格

最低工作温度	-15°C
最高工作温度	+60°C

认证

合规性 / 认证

符合 RoHS

