

## 特点

- 单踏板脚控开关
- 耐用且可靠，钢外壳确保长寿命
- 提供闭锁型和非闭锁型型号
- 250Vac 时额定电流为 30Vdc 交流 / 3A 交流
- 包含防滑基垫和脚垫
- 随附 2m 电缆

## RS Pro 型脚踏开关 - 低碳钢外壳材料、单刀单掷（单刀单掷）、3 a 触点

RS 号: 316-939



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS Pro 负荷脚踏开关、带单刀双掷（单刀双掷）触点。脚踏开关通常用于手动操作开关存在安全问题的大型机械上。此脚踏控制器踏板为黑色和灰色、特别适用于各种应用。

此系列包括：

316-901 - 瞬时型和非闭锁型

316-939 - 闭锁和保持

## 一般规格

联系人配置	单刀单掷（SPST）
开关操作	闭锁
外壳材料	低碳钢
交换机环境	通用
触点材料	银
颜色	黑色、灰色
应用	脚踏开关通常用于免提控制更实用或更安全的应用。它们可用于：工业机械和小型电动工具、医院病床、牙科椅、灯
电缆连接	随附 2meters 4 芯电缆

## 电气规格

触点额定电压（交流）	250V
触点额定电压（直流）	30V
触点额定电流	3A

## 机械规格

长度	90mm
高度	24mm
尺寸	90mm x 66mm x 24mm
宽度	66mm

## 操作环境规格

工作温度	-10 至 40°C
------	------------


## 保护类别

ip 等级	IPX2
-------	------

## 认证

符合标准	2014/35/eu 、 en 60950
合规性 / 认证	en 61058-2-1 ; en 61058 ; en 60601-1 ; en 60950 、 rohs



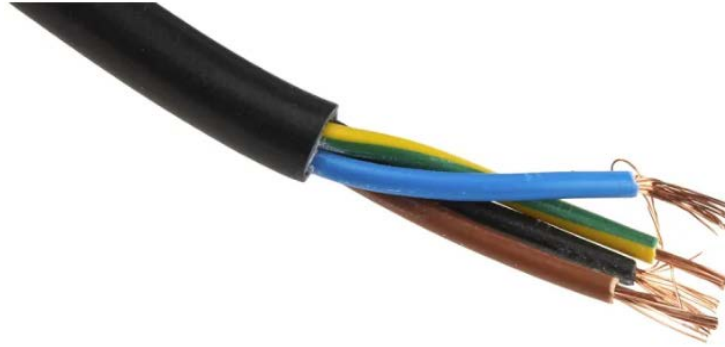

Outline Dimensions

