

特点

- 3 位代码
- 高质量黄铜主体

RS Pro 全天候黄铜组合挂锁 20mm

RS 库存号： 781-6032



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS Pro 提供一系列刚性和高强度全天候黄铜组合挂锁。此挂锁按照工业标准制造，无需钥匙，经过完美设计，适用于所有类型的室外和天气环境，使其成为极佳的解决方案。

一般规格

锁定类型	密码挂锁)
材料	黄铜
室内 / 室外	室内、室外
防风雨	是的
颜色	黄铜
每包数量	1
主体形状	方形
应用	储物柜、行李箱、工棚、工具箱、 Gates 、 储物柜


机械规格

锁梁长度	22mm
主体宽度	20mm
锁梁直径	3mm
主体厚度	10mm

认证

合规性 / 认证	CE
----------	----

Dimensions:

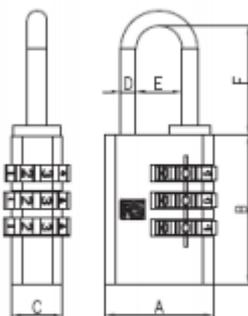

Item	Lock Body Dimension(mm)		
	A	B	C
7816032	21	30	10

Shackle Dimension(mm)		
D	E	F
3	9	22

