

## 特点

- **usb 3.0** 超高速、提供极佳的传输速度
- **usb 2.0**、**1.1** 兼容、用途广泛
- 蓝色 **pvc** 护套提供极佳的耐用性和保护
- **10** 引脚
- **28 awg** (美国线规)
- 电缆总直径 **5.0mm**
- 屏蔽、编织和排放
- 镀金触点
- 镍连接器、带 **pvc** 护罩、提供可靠的连接

## RS Pro usb a 至公 usb b usb 电缆、5m

RS 号: 182-8839



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

RS Pro usb 电缆一端为 usb 3.0 a 公连接器、另一端为 usb 3.0 b 公连接器、提供出色的 usb 速度和可靠性、适用于各种应用。增加 usb 3.0 、该电缆还可向后兼容 usb 2.0 和 1.1 、使其成为多用途 usb 电缆。该电缆柔性具有铜线导线和带铝编织层的排扰线、用于屏蔽、确保高性能 usb 电缆。内部电线封装在蓝色 pvc 护套中、提供极佳的耐用性和耐腐蚀性、同时保持足够的柔性、以适应电缆管理解决方案。两种连接器类型均由镍制成、并具有 pvc 护罩、可提供最佳性能和保护。这款高性能 usb 电缆特别适用于将需要充电、供电或数据传输的各种设备连接在一起、例如计算机和打印机。

## 一般规格




usb 类型	USB 3.0
连接器 a	公 USB A
连接器 a 型	USB A
接头 a 性别	公
接头 b	公 USB B
连接器 b 型	usb b
接头 b 极性	公
外层护套材料	pvc
护套颜色	蓝色
连接器镀层	镍
引脚结构	镍、还具有 pvc 护罩
应用	打印机、扫描仪、外部硬盘驱动器、调制解调器、路由器、控制台、音频和 Visual 设备

## 机械规格

长度	5m
----	----

## 认证

符合标准	rohs 、 ce 、 reach
------	-------------------

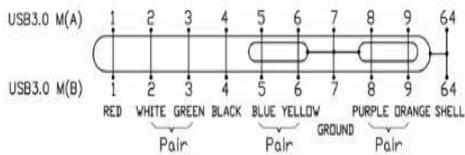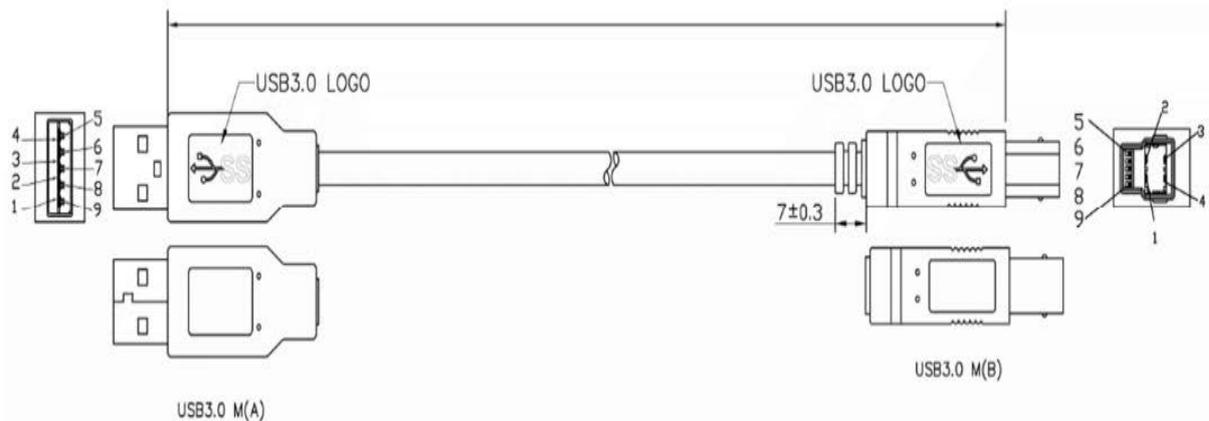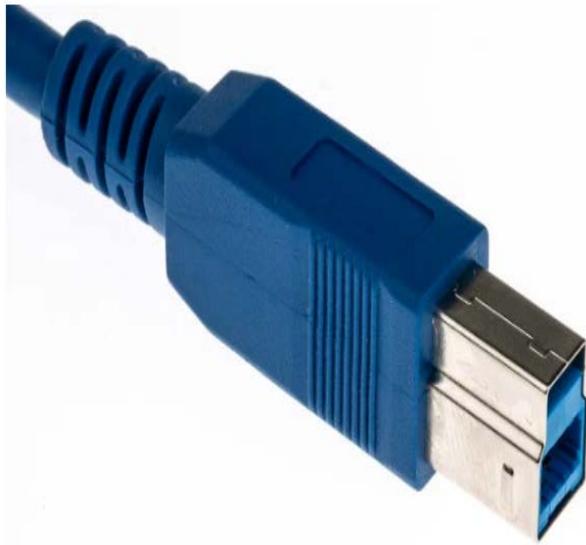

1. CABLE: UL2725,AL+B-FOIL,(30AWG\*1P)+[AL+MY-FOIL,(30AWG\*1P+D)]\*2+24AWG\*2C.  
BLUE COLOR,OD=5.5mm,PVC JACKET.
2. LENGTH: 1.0M.
3. CONNECTORS: USB3.0 M(A)\*1PCS,USBA 3.0M(B)\*1(BLUE INSULATOR).
4. MOLD: MOLDING USB TYPE.
5. CONTACTS: WHITE/GREEN PAIR...30AWG , RED/BLACK...24AWG
6. OPEN/SHORT TEST: 100% TEST.  
INSULATION: 2M.

