


特点

- 16 英寸可调探头
- 可更换传感器
- 三模式检测

RS PRO 可燃手持式气体探测器， 用于泄漏检测

RS 库存号： 144-5342

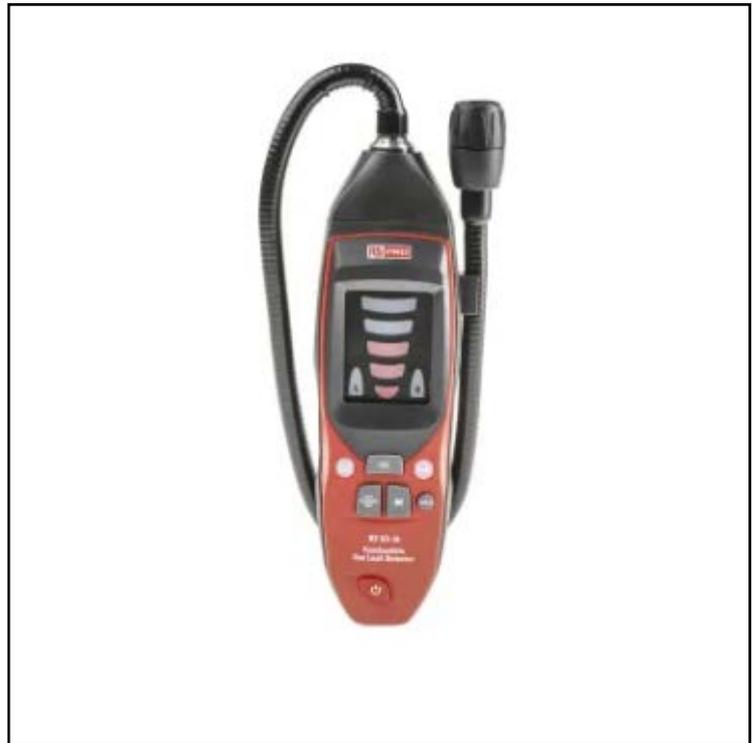

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

推出 RS PRO 手持式气体检测器，能够定位和检测可燃气体和爆炸性气体泄漏，如甲烷，丙烷，丁烷，氨，二氧化碳等。它可检测低至 1ppm 和高达 1000ppm 的浓度，这意味着它可在最困难的环境中工作，干扰最小。RS PRO 提供的这款高效且易于使用的气体检测装置非常适合确保正确安装气体管线，维护和维修任务，并且使用简单，可快速精确定位各种不同应用中的易燃气体泄漏。

一般规格

检测到气体	易燃
响应时间	2s
仪表类型	手持设备
显示类型	LED
声音警报	是的
Visual 警报	是的
电源	电池
电池类型	锂离子聚合物
灵敏度	低于 50 ppm (甲烷)
atex 认证	否
应用	锅炉厂房、汽车工业、焊接、发电厂、制冷设备、纺织工业



