




9 对屏蔽工业电缆,100m

产品规格书

RS PRO 货号: 8124713

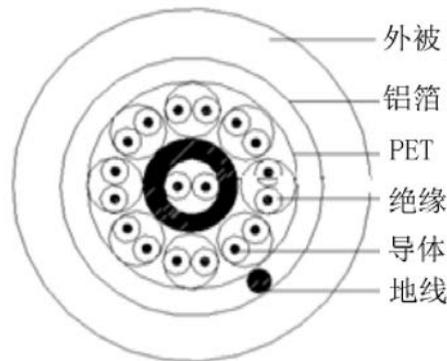

电缆外被印字: 9PR 24AWG MPOS CABLE 001M...100M

操作温度: -15~70°C

应用场合: 用于电器与电子设备的内部用线

额定电压: 交流 300V



结构:

导体: 镀锡铜

AWG: 24 导体截面积(mm²): 0.22

导体尺寸及数量: 7/0.20

绞合后导体直径. (mm): 0.60

绝缘: SR-PVC

平均厚度(mm): 0.25

绝缘直径.(±0.20mm): 1.10

对数: 9 对

PET: 有

地线:镀锡铜

导体尺寸及数量 7/0.20

单面铝箔(铝面向内)

外被: PVC

平均厚度(mm): 0.95

最薄点厚度(mm): 0.80

外被直径.(±0.50mm): 8.60

颜色:

绝缘颜色: 黑/红, 黑/白, 黑/绿, 黑/蓝, 黑/黄, 黑/棕, 黑/橙, 红/白, 红/绿

外被颜色: 灰色 RAL7037

电性能:

最大导体直流电阻 @20°C (ohms/km): 95.8

特性阻抗(OHM): 75+/-10%(@1MHz)

电容(PF/M):98(Nom)

衰减(dB): 6.6@1MHz, 18.1@5MHz, 26.3@10MHz