

特点

- 操作力: 2N - 5N
- 触点颤动: 10ms
- 机械寿命: 1000000 次循环
- 焊接: 最大 350°C, 持续 5 秒

RS Pro 单刀单掷 (单刀单掷) 瞬时型微型按钮开关、IP67、 13.6 (直径) mm、面板安装

RS 号: 734-6704



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

这款来自我们 RS PRO 品牌的超微型按钮开关，具有瞬时开关操作和 1 极通断开关，提供极佳的机制来控制机器或过程。

盖子由优质聚酰胺 6/6 制成，带镀金镀银触点。按钮开关提供螺纹衬套或按扣面板安装。

一般规格

开关操作	瞬时
联系人配置	单刀单掷（SPST）
亮起	否
执行器形状	圆盖
外壳颜色	黑色
应用	测试设备、电信、网络、手持设备

材料特性	
外壳	二层邻苯二甲酸酯（dap）（UL94V-0）
扁帽式	聚酰胺 6/6
衬套	聚酰胺 6/6
触点	镀银镀金
接线端子	镀银镀金

电气规格

额定电压	32/50/50ac 125V 交流
Terminal	焊接
执行器类型	扁帽式
焊接	最大 350°C、持续 5 秒

触点规格	
触点交流额定电压	32 V, 125 V
触点直流额定电压	50V
触点额定电流	400 mA@32 VAC
绝缘电阻	500VDC 时最小为 1 GΩ
介电强度	1、000 v 交流有效值
触点颤动	10ms
簧片总额	1.5mm (.059)
电气寿命	500、000 次循环

机械规格

安装类型	面板安装
面板开孔尺寸	13.6 (直径) mm
面板厚度	最小 1.5 mm (0.059) –最大 4mm (.157)
面板切口直径	13.6mm
机械寿命	1,000,000 次循环
触发力	2N - 5N
扭矩	对螺母应用最大 0.5nm

保护类别





ip 等级	IP67
-------	------

认证

合规性 / 认证	UL94-V0
----------	---------



Dimensions - mm

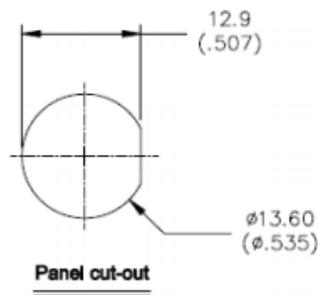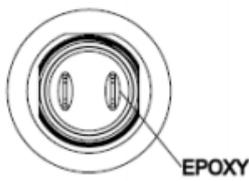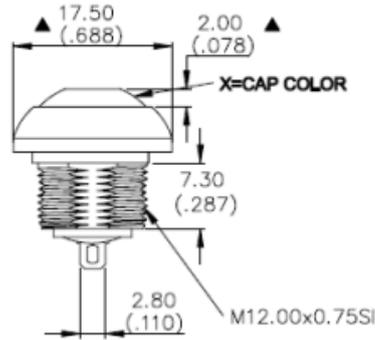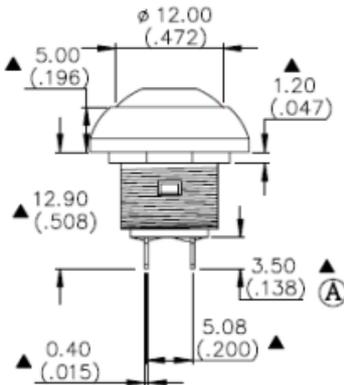

	POS.1	POS.2
Model No.		
PAS6	OFF	MOM
Term. Comm.	OPEN	SHORT
SCHEMATIC		

SWITCH FUNCTION