

特点

- IP67
- 氯丁橡胶 O 形环
- 尼龙 66 触点载体
- PG9 夹紧螺母
- 预接 100、200、300 或 400 mm 部分剥离电缆
- 直向插头和插座
- 4、5、8 和 12 极型号

RS Pro 接线连接器、4 个触点、M12 面板安装、IP67

RS 号: 877-1145



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 精选 M12 圆形连接器设计用于面板安装。传感器型连接器具有 M12 螺纹接口和工业标准 A 编码，以防止误配接。RS PRO 系列方便与部分剥离电线预端接，易于整合到任何自动化或感观应用。RS PRO 面板安装连接器的入侵等级为 IP67，特别适合用于需要更坚固的连接解决方案的恶劣环境。

一般规格

联系人数量	4
外壳材料	镍
触点材料	铜
触点镀层	金
联系性别	公
配接类型	螺纹
身体方向	直向
联系运营商	尼龙 66
○形圈	氯丁橡胶
应用	仪器仪表、过程控制、机器人、装配线、工厂自动化、工业自动化

电气规格

插头 / 插座	插头
额定电流	4.0A
额定电压	240.0 V
绝缘电阻	$\geq 100\text{M}\Omega$

机械规格

连接器尺寸	M12
终止方法	预接线
安装类型	面板安装
夹紧螺母	PG9
电缆长度	200mm
电线横截面	0.34 sq.mm

操作环境规格


工作温度	-25 °c 至 75 °c.
------	-----------------


保护类别

ip 等级	IP67
-------	------

认证

合规性 / 认证	rohs
----------	------

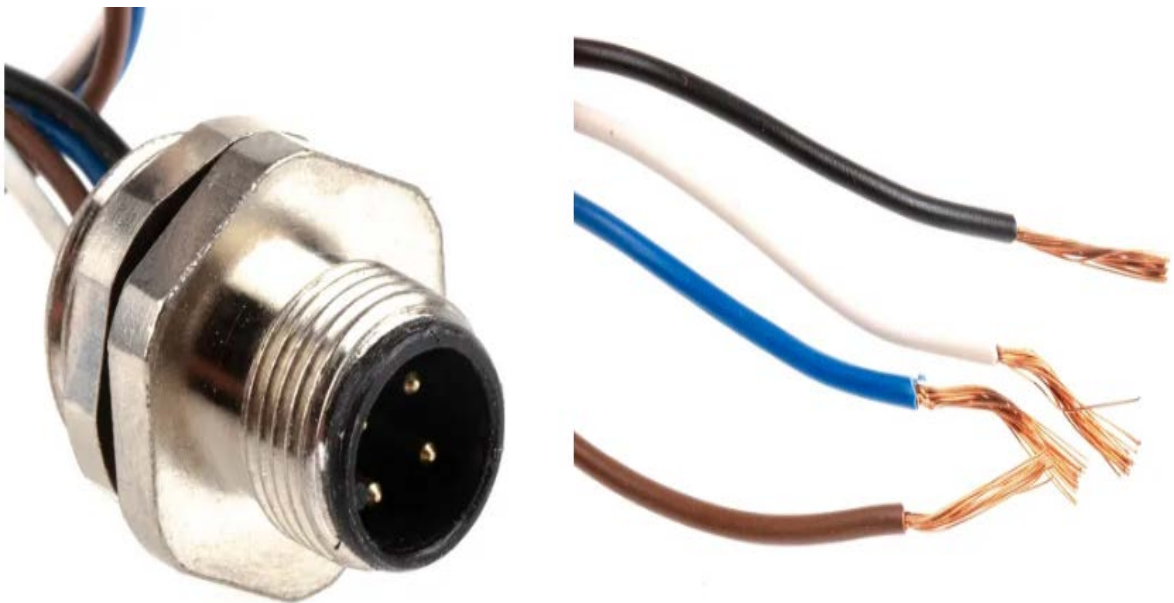

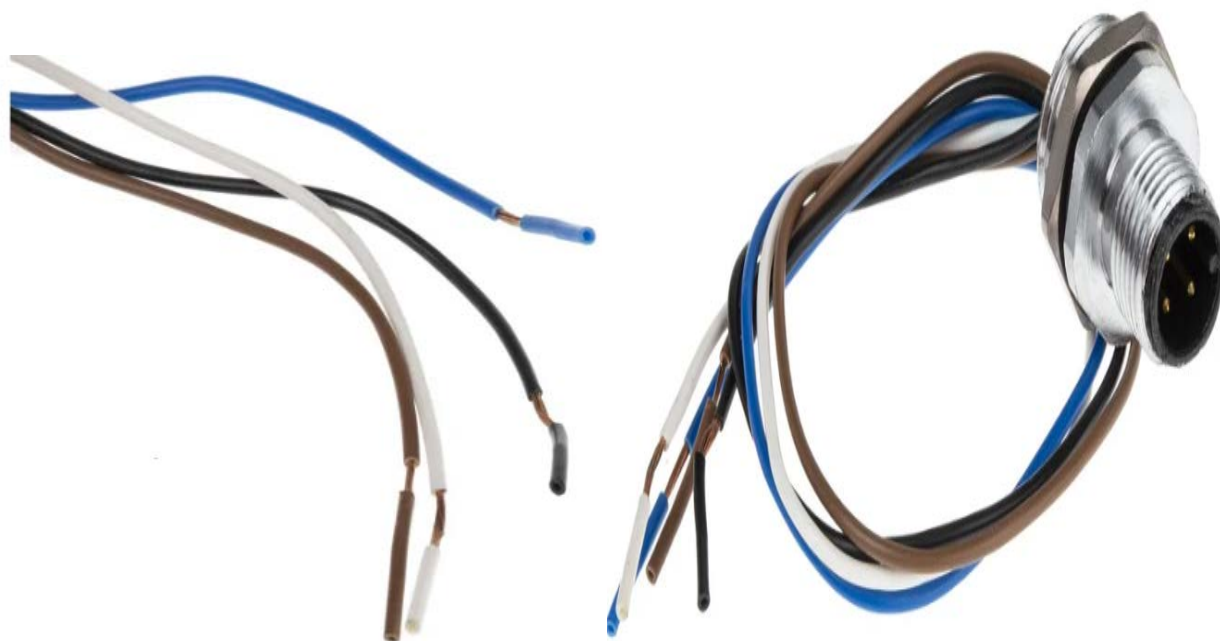

Dimensions: (mm)

