

## 特点

- 镀锡铜管
- Durable nylon insulation.
- 高级乙烯基或尼龙绝缘材料（尼龙绝缘、仅用于微型黄色接线端子）
- Durable and reliable termination
- 极具成本效益
- 使用棘齿工具易于压接

## RS Pro 接头连接器、红色、绝缘、锡 22 → 16 awg

RS 库存号： 613-9794



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

RS PRO 提供一系列设计用于压接电线的绝缘套圈或对接连接器。这类管状接线端子可用作非焊接电缆接头，使电流安全地从一根线流至另一根线。RS PRO 推出的一系列对接接头端子使用高质量材料制成，经过专业设计，适用于维修、更换或延长电路。

## 一般规格

拼接类型	对接
触点材料	铜
触点镀层	锡
颜色	红色
绝缘	绝缘
绝缘材料	乙烯基
应用	工业控制系统、汽车和运输部门、机器制造、电气和电子设备、商业和家用电器

## 电气规格

额定电压	600 V
------	-------

## 机械规格

最小电线尺寸 ( mm <sup>2</sup> )	0.5mm <sup>2</sup>
最大电线尺寸 ( mm <sup>2</sup> )	1.5mm <sup>2</sup>
总长度	24.2mm
直径	4mm
最小电线尺寸 ( awg )	22AWG
最大电线尺寸 ( awg )	16AWG
电线尺寸	22 至 16 awg


## 操作环境规格

最高工作温度	+105°C
最低工作温度	-20°C
工作温度范围:	-20 至 +105°C

## 认证

合规性 / 认证	ul ( E125401 )
符合标准	ansi / esd s20.20 : 2014 BS D_ENCODING1 : 2007



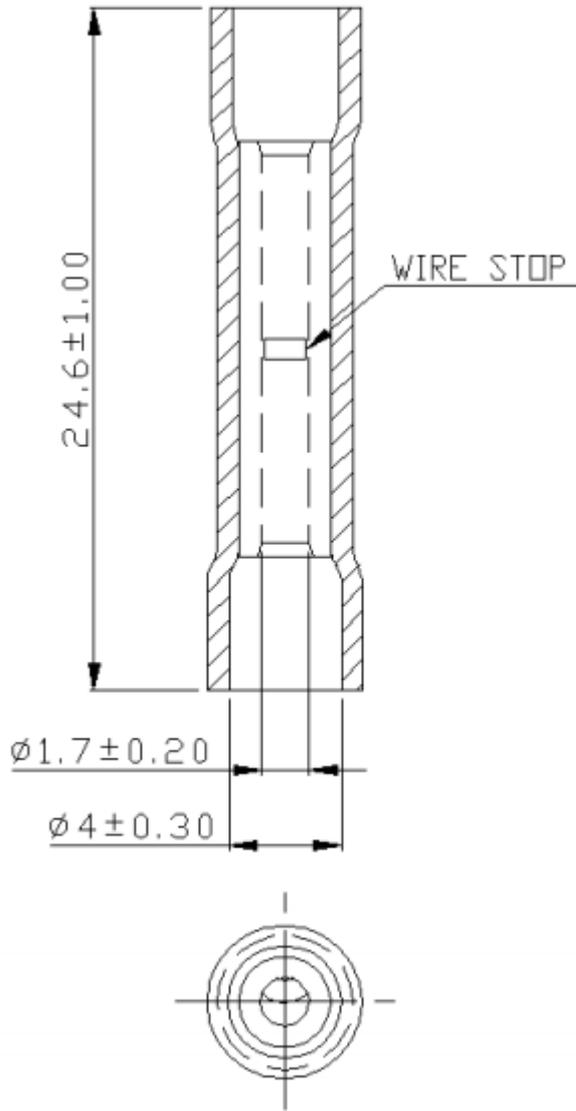

**MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:**

A.W.G.	22	20	18	16
AMP.	9	12	17	18



**MAXIMUM ELECTRICAL RATING:** 105°C 600 VOLTS MAX.

**INSULATION MATERIAL:** VINYL

**INSULATION COLOR:** 22-16A.W.G.: RED

**TERMINAL MATERIAL:** COPPER

WIRE RANGE A.W.G. mm <sup>2</sup>	ITEM NO.	DIMENSION inch(mm)			MATERIAL	CRIMPING TOOL
		L	D	d1		
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> <b>613-9794</b>	0.953 24.2	0.157 4.000	0.067 1.7	COPPER TUBULAR	WITH DIE INDEX COLOR: RED