

特点

- 同轴通信电缆，是通信的最佳选择。
- 标准插头对插头的 BNC 连接器

RS Pro RG58 到公头、为公头、为 50Ω 同轴电缆、直径为 1 μm

RS 号： 240-7683



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

这些同轴电缆常用于主机、通信仪器、电子设备的内部布线，以及 IC 测试系统的测试头和接口的连接。该系列的同轴电缆组件可带来高度可靠的电气连接，以满足您的特定应用需求。

一般规格

同轴类型	RG58
连接器 a	公头 BNC
接头 b	公头 BNC
端接/末端接	端接
应用	电视和区域连接信号传输、cctv 图像、宽带、将卫星天线设施连接到家庭和企业

电气规格

特性阻抗	50 Ω
------	-------------

机械规格


长度	3m
电缆形状	同轴

认证

合规性 / 认证	EN61340
----------	---------



Unit: mm

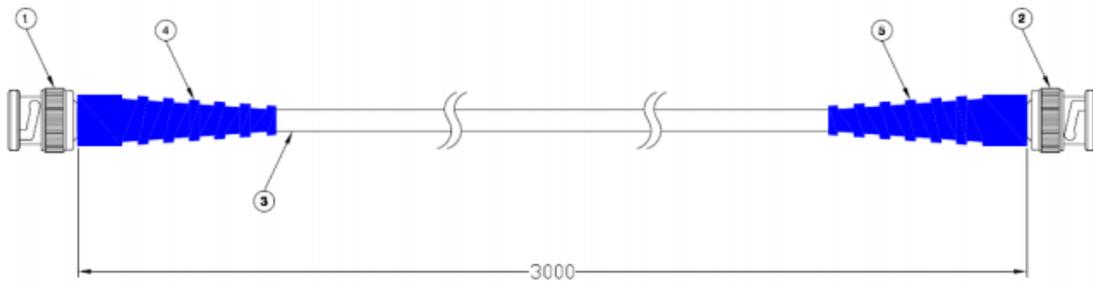

Item	Description
1	BNC Crimp Plug
2	BNC Crimp Plug
3	Cable
4	Strain Relief
5	Strain Relief