

特点

- 操作力: 2N - 5N
- 触点颤动: 10ms
- 机械寿命: 1000000 次循环
- 焊接: 最大 350°C, 持续 5 秒

RS Pro 单刀单掷 (单刀单掷) 瞬时黄色 led 微型按钮开关、 IP67、13.6 (直径) mm、面 板

RS 号: 734-6716



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

这款来自我们 RS PRO 品牌的超微型按钮开关，具有瞬时开关操作和 1 极通断开关，提供极佳的机制来控制机器或过程。

盖子由优质聚酰胺 6/6 制成，带镀金镀银触点。按钮开关提供螺纹衬套或按扣面板安装。

一般规格

开关操作	瞬时
联系人配置	单刀单掷 (SPST)
亮起	是的
执行器形状	圆盖
外壳颜色	黑色
执行器颜色	红色
led 颜色	黄色、
应用	测试设备、电信、网络、手持设备

材料特性	
外壳	邻苯二甲酸二酯
扁帽式	聚酰胺 6/6
衬套	聚酰胺 6/6
触点	镀银镀金
接线端子	镀银镀金

电气规格

额定电压	32/50/50ac 125V 交流
Terminal	焊接
执行器类型	扁帽式
焊接	最大 350°C、持续 5 秒

触点规格	
触点交流额定电压	32 V, 125 V
触点直流额定电压	50V
触点额定电流	400 mA@32 VAC
绝缘电阻	500VDC 时最小为 1 GΩ
介电强度	1、000 v 交流有效值
触点颤动	10ms
簧片总额	1.5mm (0.59)
电气寿命	500、000 次循环

机械规格

安装类型	面板安装
面板开孔尺寸	13.6 (直径) mm
面板厚度	最小 1.5mm (0.059) –最大 4mm (.157)
面板切口直径	13.6mm
机械寿命	1,000,000 次循环
触发力	2N - 5N
扭矩	对螺母应用最大 0.5nm

保护类别





ip 等级	IP67
-------	------

认证

合规性 / 认证	UL94-V0
----------	---------



Dimensions: (mm)

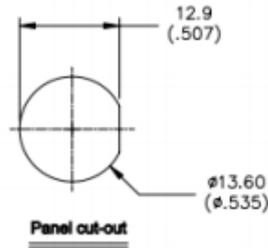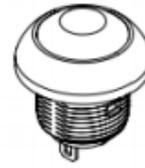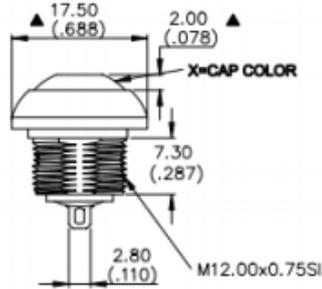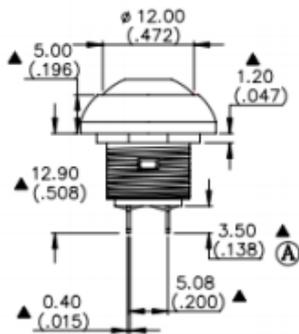

	POS.1	POS.2
Model No.		
PAS6	OFF	MOM
Term. Comm.	OPEN	SHORT
SCHEMATIC		