

特点

- 出色的抗紫外线性
- 阻燃等级：UL 94V-2 易燃性标准
- 适用于多种用途
- 易于穿插和安装
- 特别适用于室外使用

RS PRO 黑色尼龙电缆扎带， 300mm x 7.6 mm

RS 库存号： 811-1511



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

这些电缆扎带是一体式自锁紧固件，用于像带子一样保持电缆的规整。它们提供各种尺寸。电缆扎带的设计包括一个头部，该头部为拉动胶带提供槽，以形成环路。可以将扎带从槽中拉出，直到达到首选环路，然后切断多余的扎带。

一般规格

类型	不易松脱
颜色	黑色
材料	尼龙 66
应用	电缆管理 家庭 /DIY 花园
最低工作温度	-40°C
最高工作温度	85°C
火灾行为	阻燃
数量	100


机械规格

长度	300mm
宽度	7.6mm
拉伸强度	539N
最大捆绑包强度	80mm

认证

符合标准

ul 94V – 2

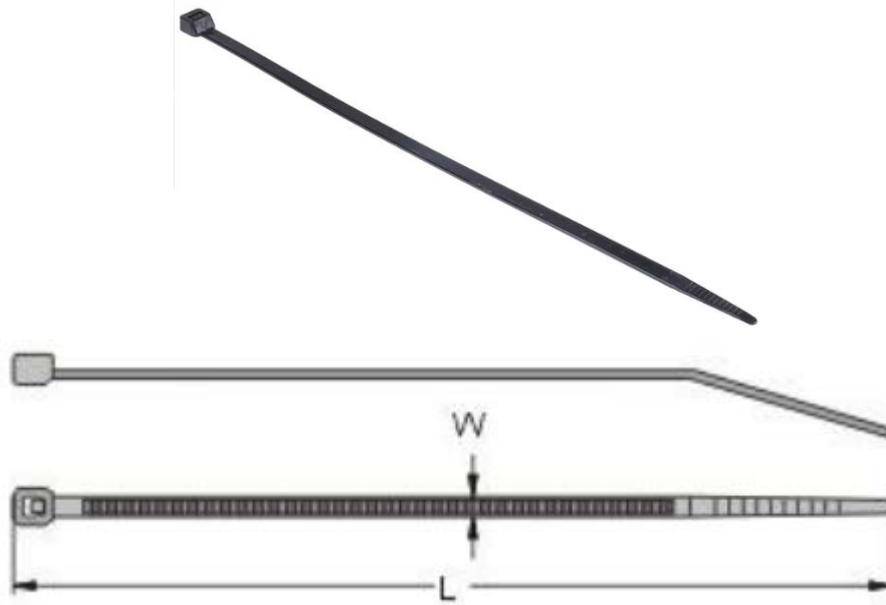

Unit : mm

Item No.	Length L		Width W	Max. Bundle Dia.	Min Loop Tensile Strength		packing
	mm	inch			lbs	kgs	
8111482	100	4"	2.5	22	18	8	100PC/BG
8111486	142	5 1/2"	3.2	34	40	18	
8111495	190	7 1/2"	4.8	49	50	22	
8111498	203	8"	4.6	52	50	22	
8111518	240	9 7/16"	7.6	61	120	55	
8111505	300	11 7/8"	4.8	83	50	22	
8111511	300	11 7/8"	7.6	80	120	55	
8111509	380	15"	7.6	105	120	55	
8111492	385	15 3/16"	4.8	110	50	22	
8111502	450	17 3/4"	4.8	131	50	22	
8111515	450	17 3/4"	8	128	120	55	
8111524	610	24"	9	177	175	80	
8111527	750	29 1/2"	7.5	223	120	55	