


特点

- m3 x 5mm 螺钉接线端子
- 电线保护簧片
- 尼龙 6.6 外壳，带镀镍黄铜夹

RS Pro 4mm²、m²、尼龙非熔丝 Terminal 400V

RS 号: 464-9722

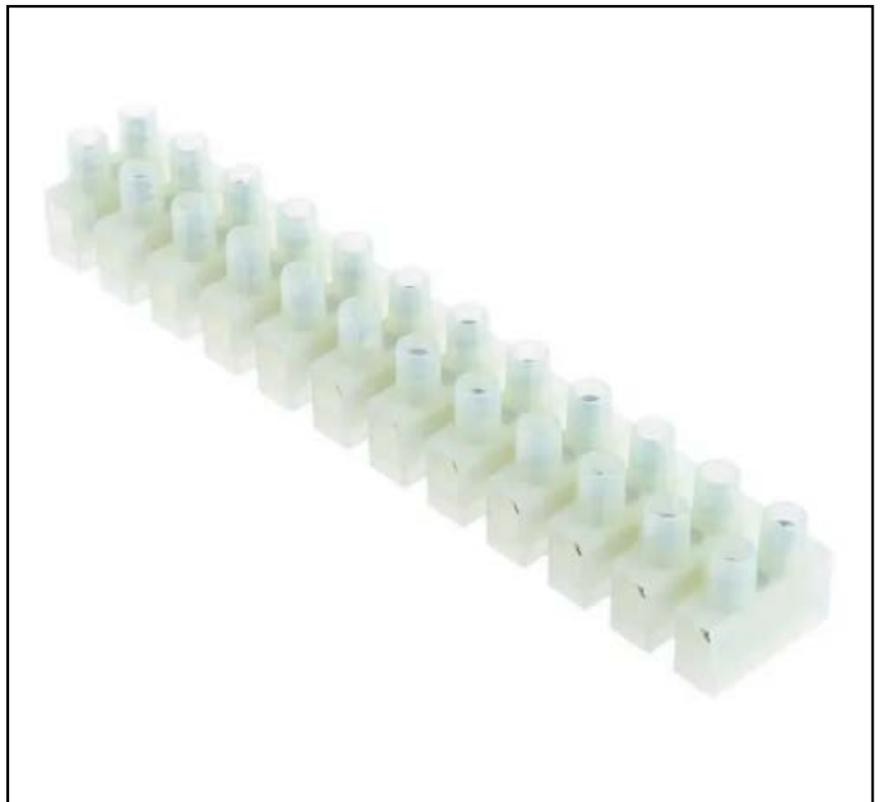

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

此款 RS PRO 非熔丝端子排为线对线连接提供了可靠且经济高效的解决方案。接线端子是直接安装的，因此不需要使用 DIN 导轨进行安装。相反，它具有两个安装螺钉，可安装到任何表面。此尼龙接线端子可轻松切割成所需长度，从而实现高度可定制的连接解决方案。

一般规格

熔丝	否
安装类型	通孔
触点材料	黄铜
终止方法	拧紧
触点镀层	镍
颜色	自然
材料	尼龙 66
路数	12.
应用	将照明连接到开关、将接线连接到接地、 hvac 系统、电源

电气规格

额定电流	41A
额定电压	400V

机械规格

电线尺寸	4mm ²
节距	12mm
螺钉尺寸	M4 x 7.

操作环境规格

最高工作温度	125°c
--------	-------

认证

符合标准	rohs 、 ce 、 ul 94V 695-2 、 iec 695-2-1 、 2
------	--

