

## 特点

- 电缆柔性具有铜线导线和排扰线
- 高速 usb 修订版 2.0
- 长度为 25m
- 连接器为镍、具有应力消除
- 黑色 pvc 护套和连接器护罩
- 直径为 4mm
- 无需额外的适配器
- 当需要额外长度时、延长较短的电缆

## RS Pro usb a 至母 usb a usb 电缆、5m

RS 号: 182-8489



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

RS Pro value 公 usb a 转母 usb a usb a usb 电缆。此 usb 电缆按照工业标准制造、设计用作扩展电缆、用于将外围 usb a 设备连接到计算机或具有 usb a 型母端口的其他 usb 设备。

## 一般规格


usb 类型	usb 2.0
连接器 a	公 USB A
连接器 a 型	USB A
接头 a 性别	公
接头 b	母 USB A
连接器 b 型	USB A
接头 b 极性	母
外层护套材料	pvc
护套颜色	黑色
连接器镀层	镍
应用	计算机鼠标、键盘、主机计算机、平板电脑、连接至智能电视、游戏机

## 机械规格

长度	5m
----	----

## 认证

符合标准	rohs 、 ce 、 reach
------	-------------------

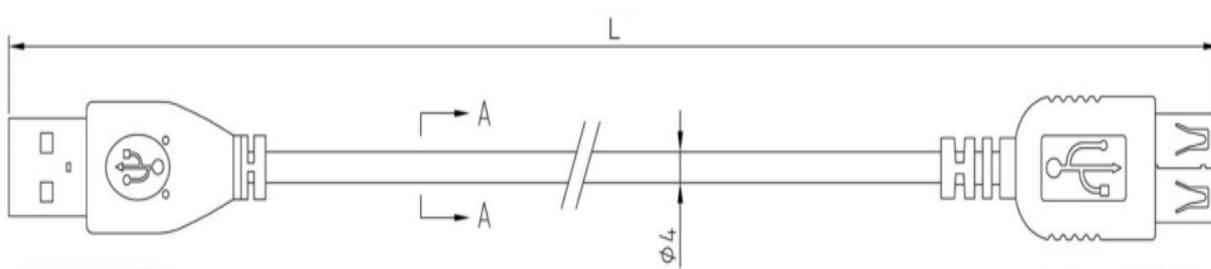

- 1 ——— 1
- 2 ——— 2
- 3 ——— 3
- 4 ——— 4
- Shell ——— Shell

Item Name	Description	
CONDUCTOR A	Material	7/0.12mm BCX1P
CONDUCTOR B	Material	7/0.12mm BCX2C
INSULATOR	Material	PE+PVC
SHIELD	Material	AL/FOIL
BRAID	Material	64/0.12mm ALMG
Drain wire	Material	0.25mm Cu
OUTER JACKET	OD	4mm
	COLOR	BLACK