

## 特点

- 插入式对插入式铲形连接器
- 插片尺寸为 6.35 mm
- 宽度为 21 mm
- 长度 54 mm
- 压接端接方法
- 镀锡表面铜触点
- 乙烯基绝缘材料
- 额定电压为 300 V

## RS PRO 铲形连接器， 6.35 x 6.35mm 插片尺寸

RS 库存号： 510-4731



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

使用此扁形连接器可快速，轻松地将单线连接到继电器或组件。该连接器适合 6.35 mm 插座，其设计使组件能够在螺栓仍部分拧入的情况下从 Terminal 断开。

## 一般规格

绝缘	非绝缘
性别	插入式对插入式
方向	直向
绝缘材料	乙烯基
终止方法	压接
连接器类型	插片
触点镀层	锡
触点材料	黄铜
应用	用于家用电器，如洗碗机和洗衣机

## 电气规格

额定电压	300V
------	------

## 机械规格

制表符大小	6.35mm x 6.35mm
标签厚度	6.35mm
制表符宽度	21mm
总长度	54mm


## 操作环境规格

额定温度	75°C
------	------

## 认证

合规性 / 认证	EN61340
----------	---------



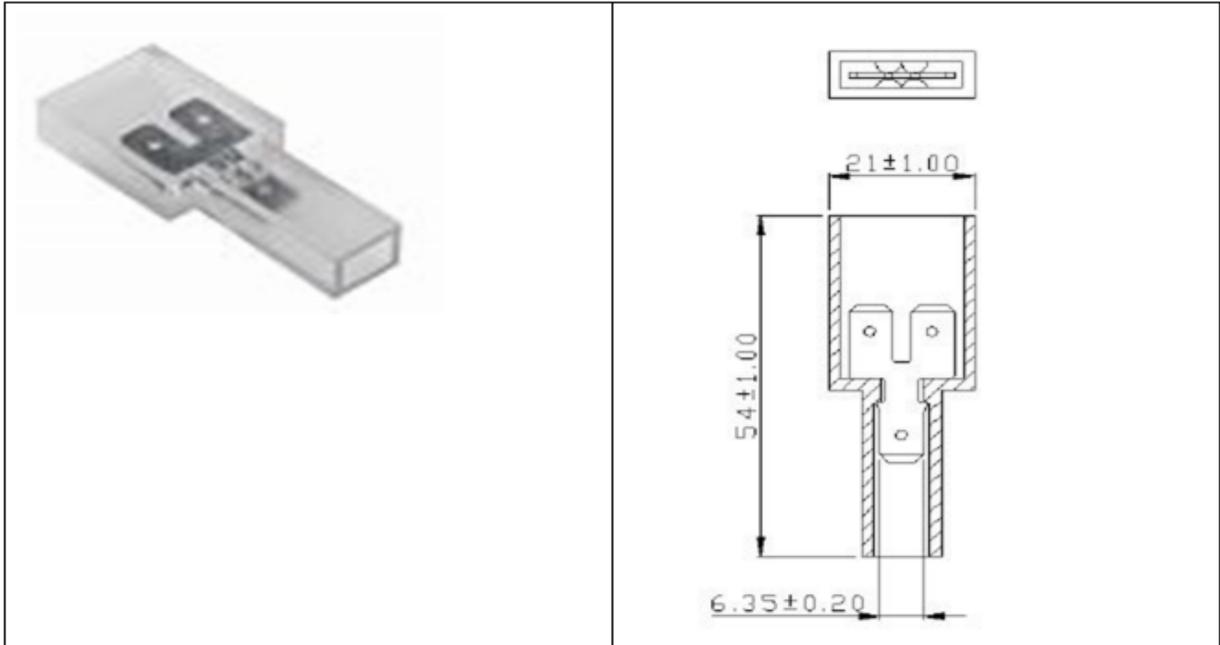

ITEM NO.	DESCRIPTION	NEMA TAB	DIMENSION inch(mm)	
			W	L
510-4731	3 MALE TAB FULLY INSULATED	.250 6.35	0.827 21	2.126 54