
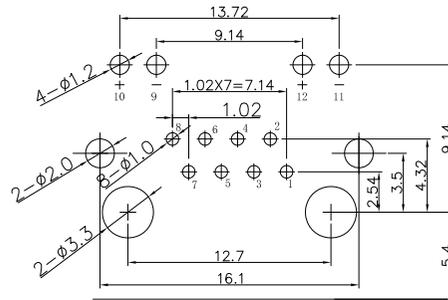
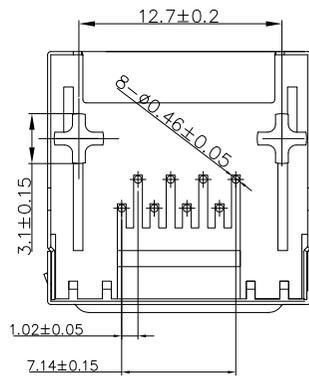
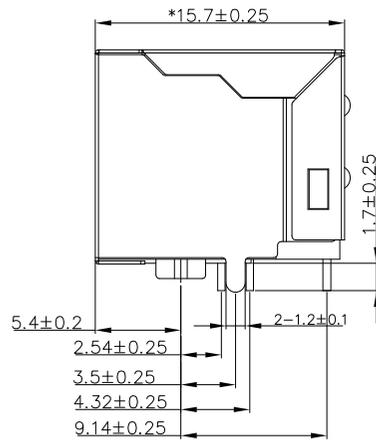


RoHS

黄色LED灯 绿色LED灯

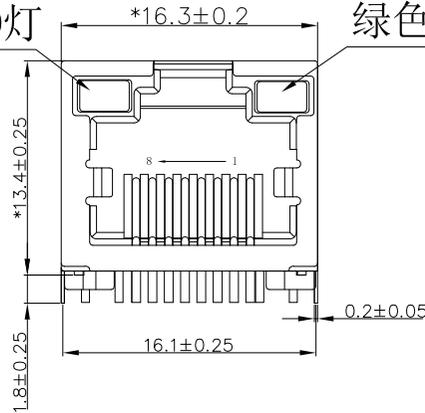

P. C. B参考图

主要参数:

1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 耐压测试:AC1000V 漏电电流0.5mA
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度:260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm
4. *为重点管控尺寸。

4	LED灯	黄绿		
3	信号针	磷铜	镀金G/F	
2	塑座	PA9T	见下表	
1	屏蔽	黄铜	镀锡	
序号	名称	材料	电镀	备注


发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

RJ-056TD-1-2-xx

- YE-黄色
- BU-蓝色
- BK-黑色
- WT-白色

深圳市富港科技有限公司

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	王丰	日期 25.05.22	标准化	日期
校对	李攀进	日期 25.05.22	审定	日期
工艺		日期		
审核	刘刚	日期 25.05.22		

 

网络插座

图样标记	重量	比例
共页	第页	

RJ-056TD-1-2