



客户确认

客户料号:

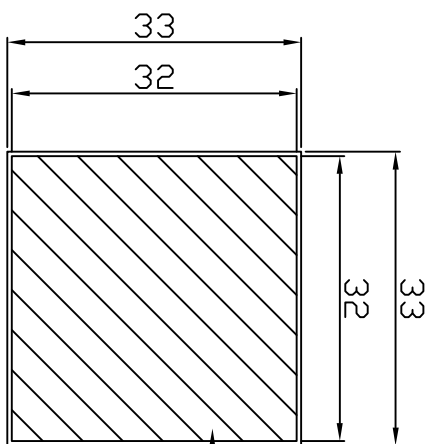

阴影位置贴导热双面胶,
尺寸: 32*32*0.15

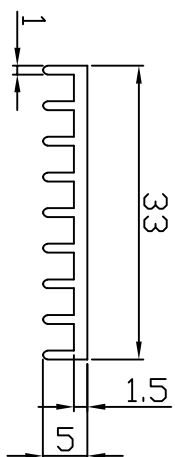

- 技术要求:
1. 材质: 铝6063-T6S
 2. 表面不可有压痕/毛刺
 3. 氧化黑色
 4. 未标注重点尺寸的孔位公差按±0.2

深圳市鑫顺达电子科技有限公司

版次	日期	变更内容	变更者
A.0	20231106	首次制作	黄国真

生产工艺流程:	
1	切料
2	氧化
3	贴胶
4	包装

未注尺寸公差依照一般公差

范围	公差值	范围	公差值
0-6mm	±0.10	>100-150mm	±0.40
>6-20mm	±0.15	>150-200mm	±0.50
>20-50mm	±0.20	>200-250mm	±0.65
>50-100mm	±0.30	>250-300mm	±0.80
>300mm以上	±1.0	角度允许偏差	±1°

客户名称	材质	AL6063-T5	产品尺寸	33*5*33
产品名称	单位	mm	制图	黄国真
表面处理	比例	1:1	审核	黄通明
重量	投影方式	第一角	本厂料号	JHJ310-119

1 2 3 4 5 6 7 8