


P.C.B LAYOUT TOP VIEW

主要技术性能

额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次

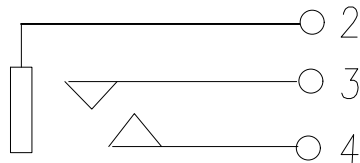

SCHEMATIC

4	3号接触脚	1	铍青铜/磷铜	0.25T	镀银
3	2号接触脚	1	铍青铜/磷铜	0.25T	镀银
2	1号接触脚	1	铍青铜/磷铜	0.25T	镀银
1	底座	1	PPA		黑色
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA	料号 PART NO.	BX-RJ-313D	版本 REV.	A									
			X.±0.2	X.°±5°							审核 CHECK	EVA	品名 TITLE	PJ 耳机插座	页次 SHEET	1/1			
			.X±0.10	.X°±2°													核准 APPROVAL	JADE	客户料号 CUTM.NO.
			.XX±0.05	.XX°±1°															

