


GKS 038 / GKS 061

微搭接

光栅：
≥ 0.64 mm
≥ 25 Mil
安装高度：4.0 mm
建议的行程：2.0 mm


安装尺寸和功能尺寸

GKS 038

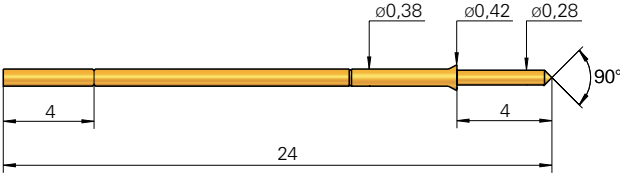

还可提供漆包铜线预制版本 Ø 0.22 mm（请参见下文的订货示例）

GKS 061

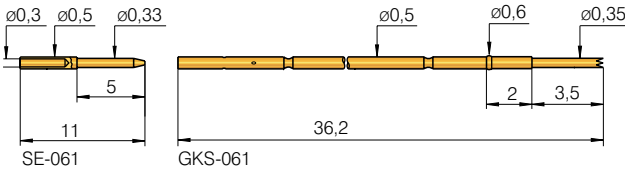

光栅：
≥ 0.8 mm
≥ 30 Mil
安装高度：5.5 mm
建议的行程：2.5 mm

机械数据	GKS 038	GKS 061
工作行程:	2.0 mm	2.5 mm
最大行程:	2.5 mm	3.5 mm
工作行程时的弹簧力:	0.4 N	0.6 N
电气数据	GKS 038	GKS 061
工作行程:	1 A	2 A
R _i 典型:	< 100 mΩ	< 50 mΩ
温度使用范围	GKS 038	GKS 061
标准:	-40°至 +80°C	-40°至 +80°C
安装孔	GKS 038	GKS 061
	Ø 0.37 - 0.39 mm	Ø 0.5 mm

订货示例

测试探针:

测试探针（预接线 AWG 34）:

测试探针:

GKS 直接连接用插头:

结构系列	针头材料 3 = 镀铜	针头形状	针头直径 (1/100 mm)	表面 A = 金	弹簧力 (dN)	安装尺寸 (mm)	特殊标记
G K S	0 3 8	3	0 8	0 2 8	A	0 4	0 0
G K S	0 3 8	3	0 8	0 2 8	A	0 4	0 0 V
G K S	0 6 1	3	0 4	0 3 5	A	0 6	0 2
S E -	0 6 1						