
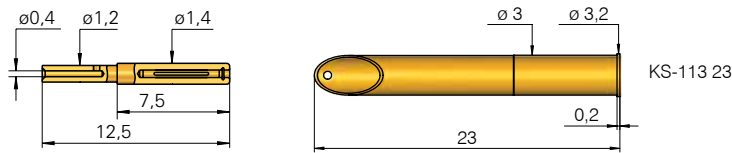


光栅：
 ≥ 3.50 mm
 ≥ 140 Mil
 带 KS 的安装高度：13.2 mm
 开关行程：2.4 mm



SKS 425

长行程开关针
 闭合器版本 (NO)



安装尺寸和功能尺寸

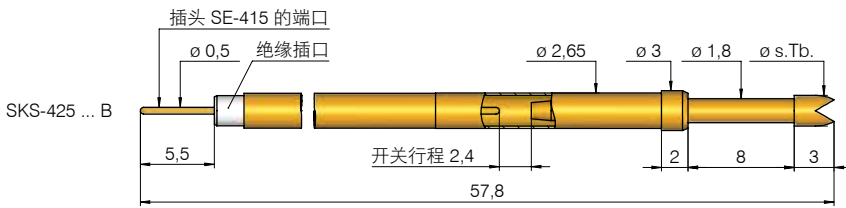

SE-415, 用于使用时搭配 SKS-425...B

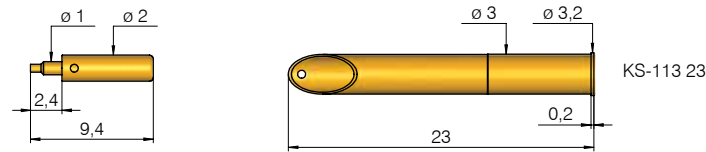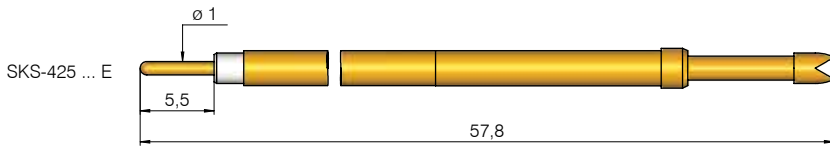

SE-502, 用于使用时搭配 SKS-425...E

 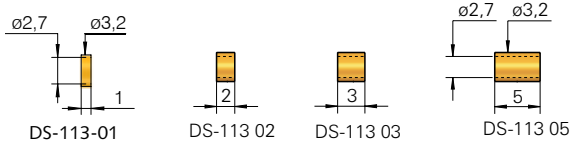

可用的针头形状

材料	针头形状	硬度	其他规格	
			∅	∅ (英寸)
0 02		A	5.00	(.197)
3 04		A		
3 06		A	4.00	(.157)

安装尺寸和安装高度

针头的安装高度 (不带探针针套的尺寸) 通过安装尺寸来确定。

安装尺寸	无 KS 的安装高度
02	13.0 mm

机械数据	材料
开关行程: 2.4 mm ± 0.2	针头: 镀铜, 镀金 (或者绝缘盖镀金)
工作行程: 6.4 mm	针管: 黄铜, 镀金
最大行程: 8.0 mm	弹簧: 钢, 镀金
开关点的弹簧力: 0.9 N	针套: 黄铜, 镀金
工作行程时的弹簧力: 2.5 N	

提示:
 4.5 mm (180 Mil) 以上的光栅, 可使用探针针套。

电气数据	安装孔	温度使用范围
额定电流: 5 A (请参见第 100 页)	带针套: ∅ 2.98 - 2.99 mm 不带探针针套: ∅ 2.65 mm	标准: -40° 至 +80° C

订货示例

结构系列	针头材料	针头形状	针头直径 (1/100 mm)	表面	弹簧力	安装尺寸 (mm)	型号 (可选 E)
	0 = 黄铜 3 = 镀铜			A = 金	工作行程时 (dN)		

