


光栅：
≥ 1.91 mm
≥ 75 Mil


带 KS 的安装高度：10.5 - 23.0 mm / 可变
建议的行程：4.3 mm

安装尺寸和功能尺寸

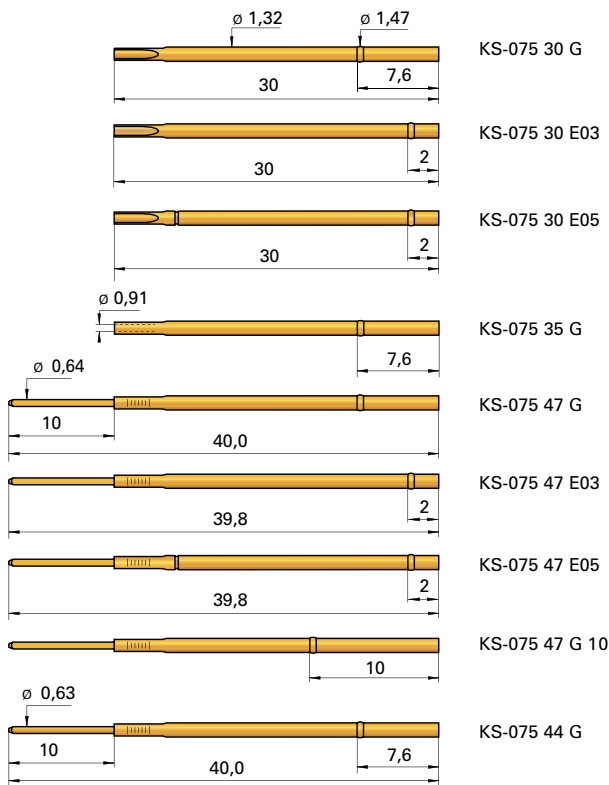

辊环高度和安装高度

为了对安装高度进行调整，可使用带压环的探针针套。期间，压环用作挡块或者钻孔沉孔，这样便可以随后可变的调节安装高度（参见本页的“安装孔和安装示例”）。

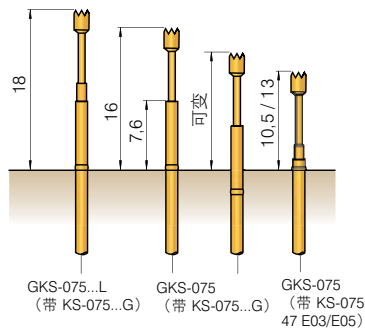

名称	GKS-075	GKS-075 ...L	GKS-075 ...E
KS-075 ...E03	10.5 mm / 可变	12.5 mm / 可变	15.5 mm
KS-075 ...E05	13.0 mm / 可变	15.0 mm / 可变	18.0 mm
KS-075 ...G	16.0 mm / 可变	18.0 mm / 可变	21.0 mm
KS-075 ...G 10	18.0 mm / 可变	20.0 mm / 可变	23.0 mm

安装孔

压环沉孔：Ø 1.39-1.40 mm
压环用作挡块：
材质为环氧玻璃布纸基板材：Ø 1.30-1.32 mm
材质为环氧树脂材料：Ø 1.31-1.33 mm

材料

针套：镍银，镀金

可用的针头形状

材料	针头形状	键槽	其他规格	
			Ø	Ø (英寸)
3 19		Ø 1.20	A	1.50 (.069)
2 24 ***		Ø 1.30	A	
2 25		Ø 1.20	A	1.30 (.051)
2 31		Ø 0.64	A	
2 38		Ø 0.64	A	
3 55		Ø 1.20, Ø 1.0, Ø 0.50	A	
2 77		Ø 0.64	A	
2 88		Ø 1.20	A	
2 89		Ø 1.15, Ø 0.50	A	
2 91		Ø 0.64	A	
2 97		Ø 0.64	A	
2 97		Ø 0.80	A	
2 98		Ø 0.64	A	

*** 提高中央针尖，加 0.2 mm

可用的针头形状

特殊规格 GKS-057 ...LP

材料	针头形状	键槽	其他规格	
			Ø	Ø (英寸)
2 91		Ø 0.64	A	

提示：

用于无线测试治具的探针针套，参见第 33 页。

订货示例

带绕线柱的探针针套：

KS-075 47 E03

KS-075 47 E05

KS-075 47 G

针套：

KS-075 30 G

KS-075 35 G

带环形接线柱的探针针套：

KS-075 44 G