


本图纸由深圳市雄和远景科技发展有限公司发布，版权归深圳市雄和远景科技发展有限公司所有，未经深圳市雄和远景科技发展有限公司同意，不得复制或转载或披露任何内容给任何第三方。

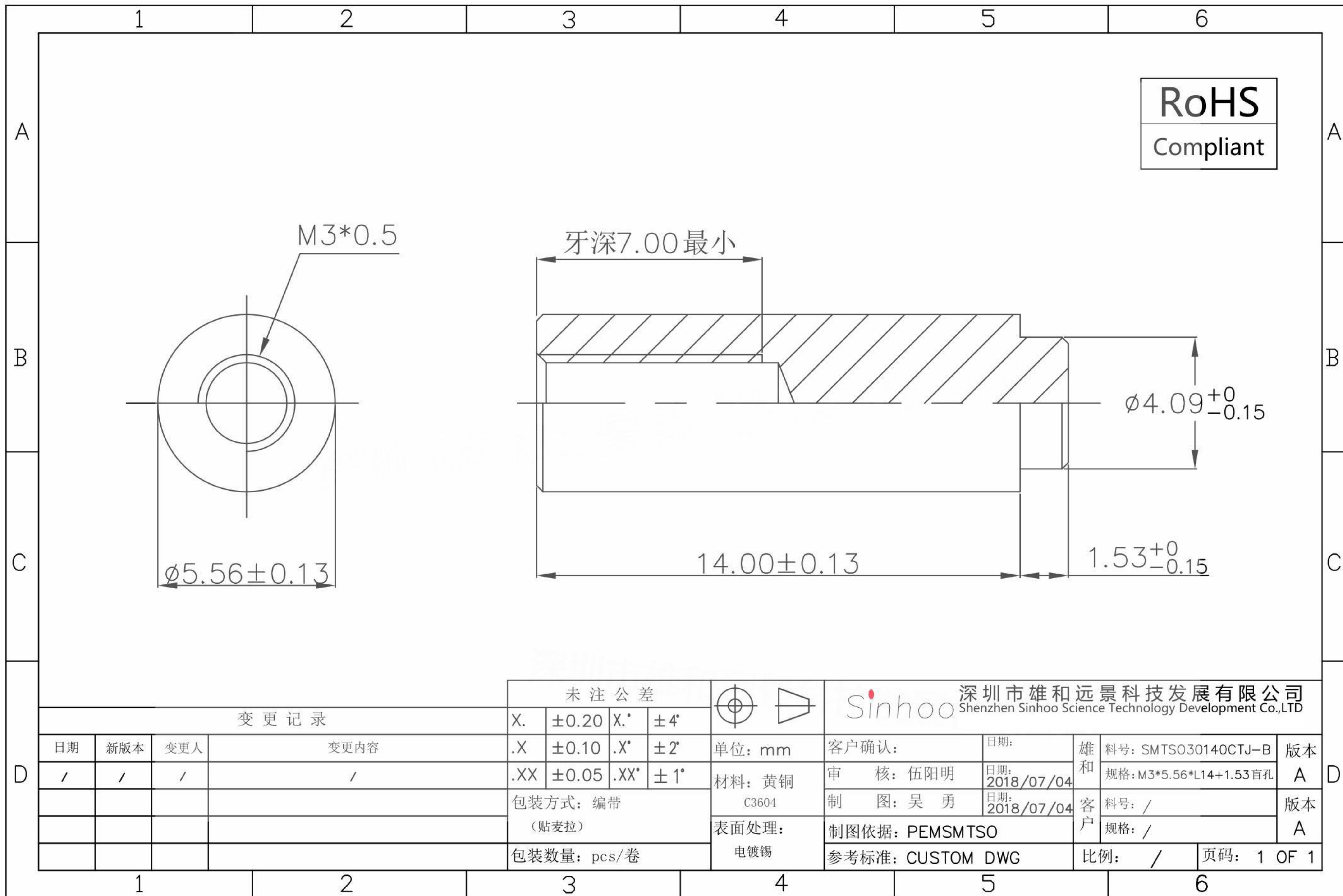

RoHS
Compliant

M3*0.5

牙深7.00最小

$\phi 5.56 \pm 0.13$

$\phi 4.09^{+0}_{-0.15}$

14.00 ± 0.13

$1.53^{+0}_{-0.15}$

未注公差



Sinhoo 深圳市雄和远景科技发展有限公司
Shenzhen Sinhoo Science Technology Development Co.,LTD

变更记录

变更记录				X.	± 0.20	X.*	$\pm 4^\circ$	单位: mm	客户确认:	日期:	雄和	料号: SMTSO30140CTJ-B	版本
日期	新版本	变更人	变更内容	.X	± 0.10	.X*	$\pm 2^\circ$						
/	/	/	/	.XX	± 0.05	.XX*	$\pm 1^\circ$	C3604	制图: 吴勇	2018/07/04	客户	料号: /	版本
								表面处理:	制图依据: PEMSMTSO	2018/07/04	规格: /	A	
								电镀锡	参考标准: CUSTOM DWG		比例: /	页码: 1 OF 1	
								包装方式: 编带					
								(贴麦拉)					
								包装数量: pcs/卷					