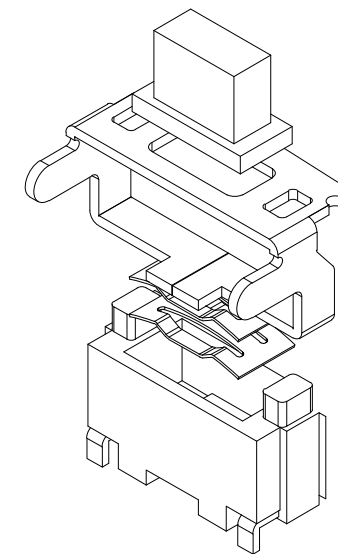
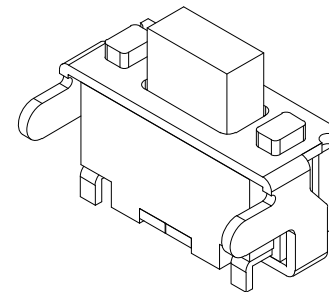
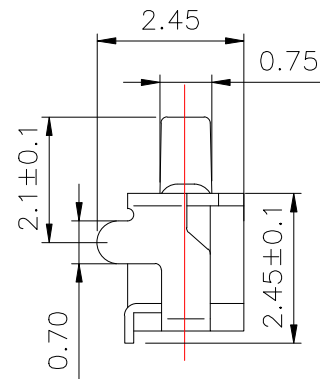
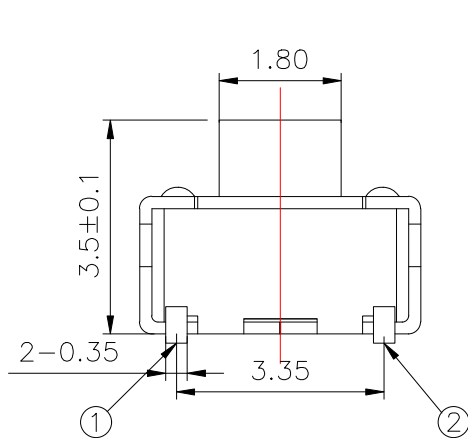


TS-1086EV- - - - -

弹片:
A:不锈钢
B:覆磷铜


定位柱:
C:带柱
R:无柱

高度:
035:3.5H


力度:
16:160g
26:260g

主要技术参数、性能 The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

 

电路图
CIRCUIT DIAGRAM

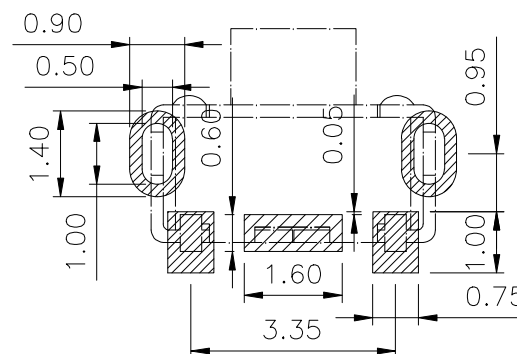

PCB.焊接图
PCB.WELDING DRAWING

E	按钮	LCP	1	黑色
D	盖板	磷铜	1	镀银
C	弹片	不锈钢	2	镀银
B	本体	LCP	1	白色
A	卡件	磷铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

MANUFACTURE DWG

 东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS:	ANGLES:
≥0~2<±0.15	±5°
≥2~5<±0.25	
≥5±0.35	



TITLE: TACT SWITCH		
PAR	TS-1086EV-ARXXX	
DWN		
CHKD		
APVD		
SCALE1:1	UNIT:MM	
SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A

CUSTOMER COPY