

### 产品规格

工作方式: ON-OFF  
 触点形式: 单刀单掷  
 安装方式: 直立贴片

### 机械性能

动作力: 200gf Max  
 电气寿命: 1000次

### 工作环境

环境温度: -30~+80℃  
 环境湿度: (40℃) ≤95%

### 电气性能



额定电负荷: 100mA @ 50V DC  
 耐电压: 250VAC /1分  
 接触电阻: 100mΩ Max.  
 绝缘电阻: 100MΩ Min.  
 行程: 0.6 ± 0.2mm

### 物料



- 6. 盖板: 高温尼龙 黑色
- 5. 底座: 高温尼龙 黑色
- 4. 拨杆: 高温尼龙 白色
- 3. 簧片: 磷铜 镀金
- 2. 接线片: 黄铜 镀金
- 1. 防尘膜: 聚酰亚胺

### 包装

散装  
 内包装: 塑料袋  
 外包装: 纸箱

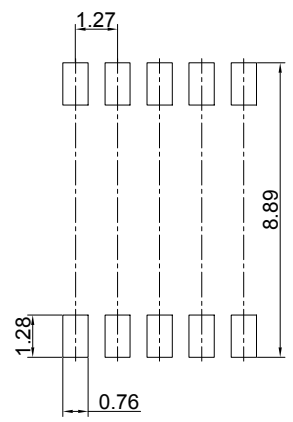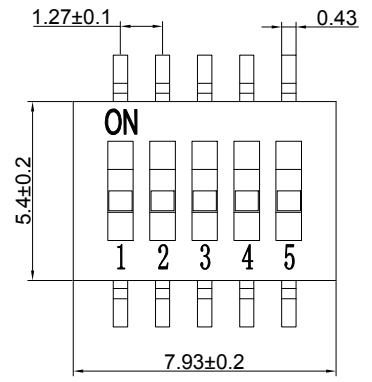

P.C.B. LAYOUT

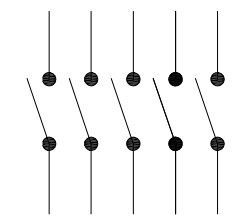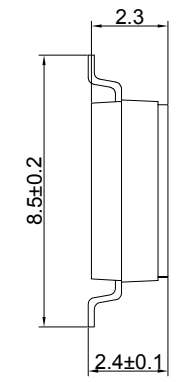

CIRCUIT DIAGRAM

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

					拨码开关		KHS05SRT-R2000			
标记	处数	更改文件号	签名	日期	视图		阶段	标记	质量	比例
设计	余嘉城				 Dimensions are shown:mm(inches)					4:1
审核	朱树清						第1张		共1张	
批准	徐君辉				2026. 03. 13		温州康宏电子有限公司			