

技术协议 V2

产品名称: 1: 2 巴伦

75 Ohm

产品型号: HT-ADT2-32-1+


1. 技术要求:

工作频率	5MHz ~ 300MHz
损耗<	0.6dB
输入回波损耗>	16dB
相位平衡度<	9°
幅度平衡度<	0.9dB
功率	1W





2. 引脚定义:

引脚定义	Primary dot	Primary	Secondary dot	Secondary	Secondary CT
编号	3	1	4	6	2

3. 产品电路:

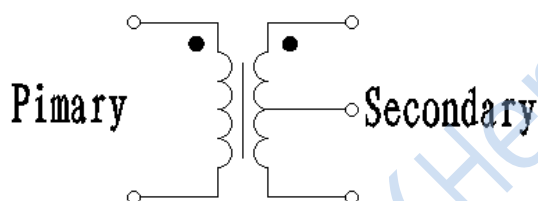

4. 外形尺寸 (单位 mm, 未注尺寸公差±0.3mm) :

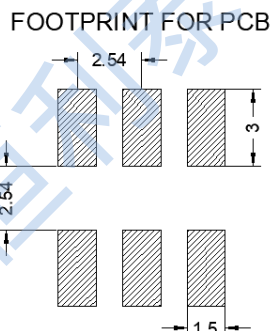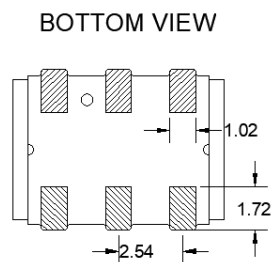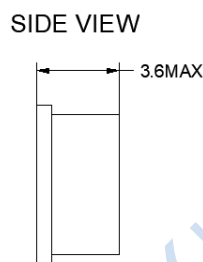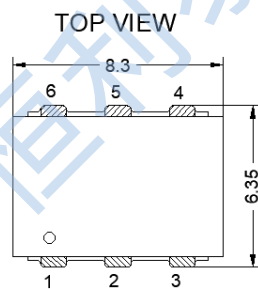

Tel: +86-28-85589664

E-mail: mr_li@henglitaitech.com

Web: www.hltchips.com

Room 1401, 14th Floor, Building 5, Huaxi Science and Technology Innovation Center, No. 50, Shuxi Road, Jinniu District, Chengdu City.