


1 2 3 4 5 6 7 8

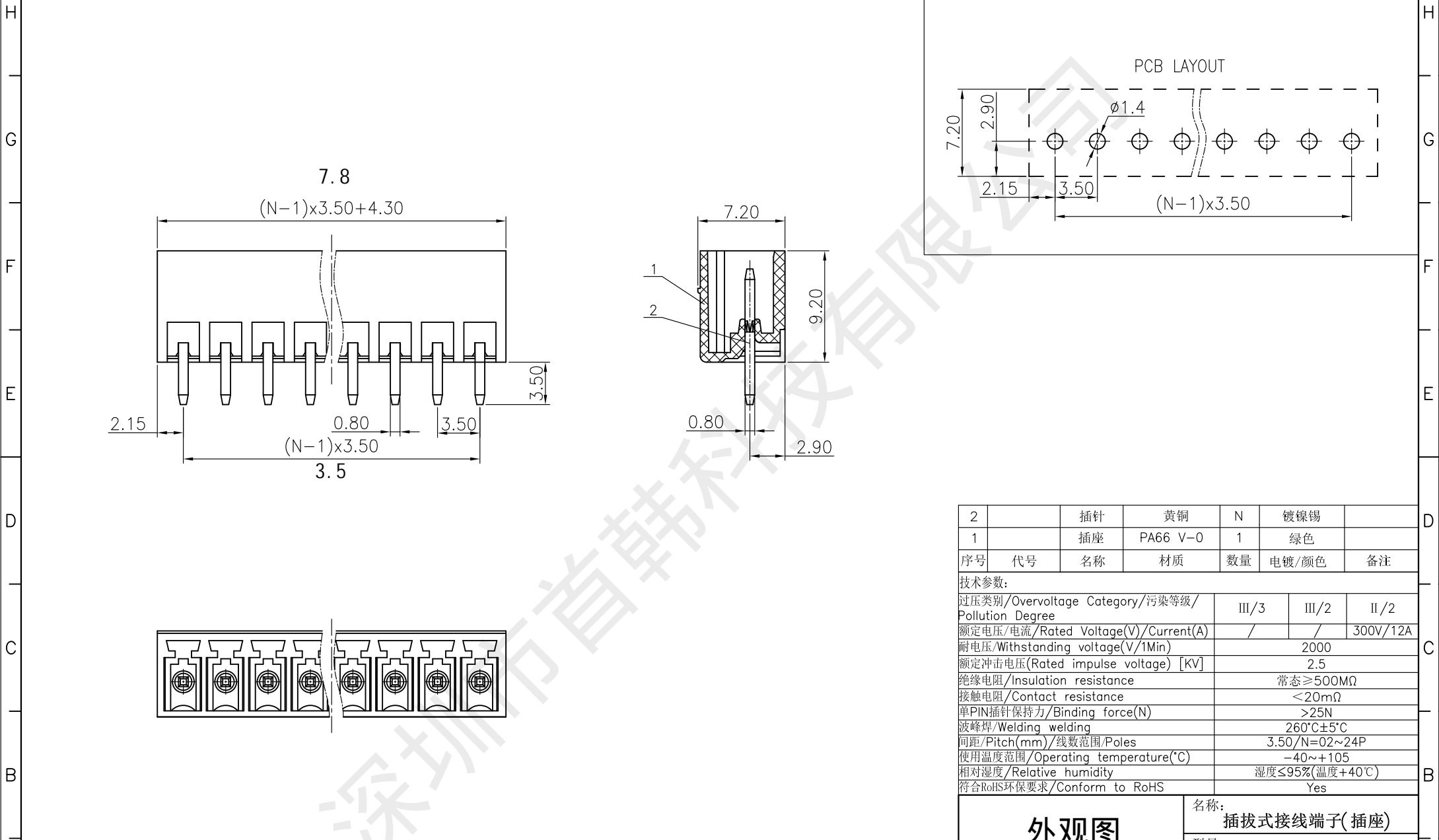

2	插针	黄铜	N	镀镍锡		
1	插座	PA66 V-0	1	绿色		
序号	代号	名称	材质	数量	电镀/颜色	备注

技术参数:

过压类别/Overvoltage Category/污染等级/ Pollution Degree	III/3	III/2	II/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	/	/	300V/12A
耐电压/Withstanding voltage(V/1Min)	2000		
额定冲击电压(Rated impulse voltage) [kV]	2.5		
绝缘电阻/Insulation resistance	常态≥500MΩ		
接触电阻/Contact resistance	<20mΩ		
单PIN插针保持力/Binding force(N)	>25N		
波峰焊/Welding welding	260°C±5°C		
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	3.50/N=02~24P		
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105		
相对湿度/Relative humidity	湿度≤95%(温度+40°C)		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes		

<b>外观图</b>		名称: 插拔式接线端子(插座)	
		型号: SH2EDGVC-3.5-02P	
设计	李春风	日期	25.10.22
审核	钟华华	日期	25.10.22
批准	罗孝金	日期	25.10.22
视角		图幅:A4	
比例	2.5:1	单位:mm	
页面	1/1	版本/次:A/0	

variable range	Pitch dimension			Nominal dimension					
	0 ~ 6	6 ~ 10	10 ~ 24	0 ~ 30	30 ~ 60	60 ~ 100	100 ~ 150	150	
Tolerance	±0.1	±0.15	±0.25	±0.4	±0.5	±0.7	±0.9	±1.2	0.05/10

<b>深圳市首韩科技有限公司</b>				
标记	处数	变更文件及描述	签字	日期

1 2 3 4 5 6 7 8