

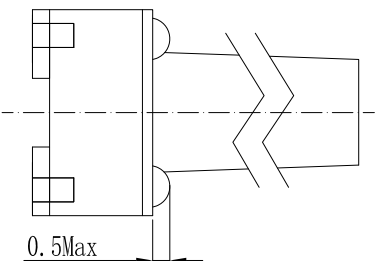


RoHS
REACH
A


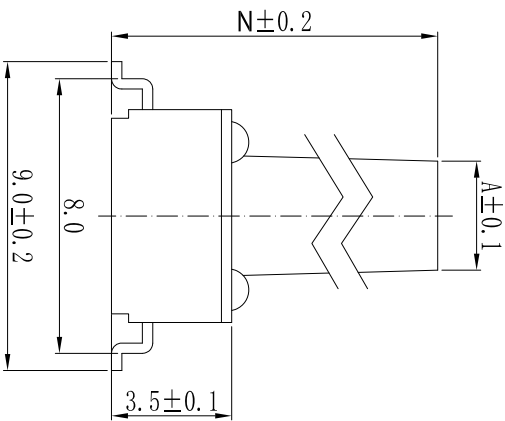


系列		
ND	N	A
1	4.30	3.5
2	5.50	3.3
3	6.00	3.3
4	8.00	3.2
5	9.00	3.2
6	9.50	3.2
7	11.50	3.2
8	12.00	3.2
9	13.00	3.2
10	14.00	3.0
11	15.00	3.0
12	16.00	3.0
13	18.00	3.0
14	22.00	3.0
15	23.00	3.0
16	25.00	3.0

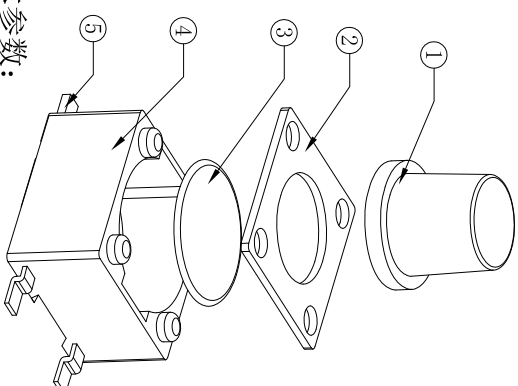

技术参数:

1. 做用温度: -25~+85℃;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤50mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐 压: AC250V (50Hz) /min;
6. 动 作 力: 160/250g±50g;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

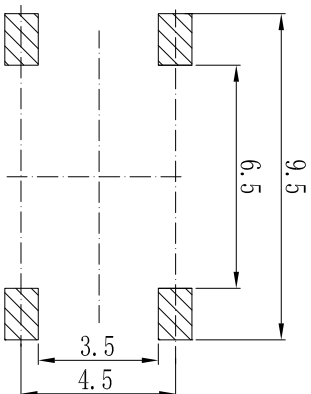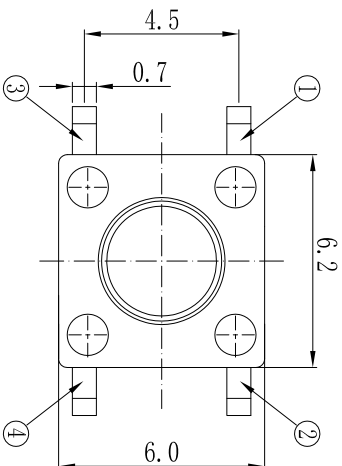

PCB线路板安装图(±0.1)

未注尺寸公差 (mm)				
0~3	±0.05	±0.10	±0.20	
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30	
>6~30	±0.10	±0.20	±0.30	
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80	
角 度				±1°

设计	S H	产品名称: 轻触开关
审 核	Z F C	
标准化		
批 准	L P J	
	图面	A4
	单位	MM
	比例	1:1
	重量	
	页码	1/1
	版次	A/0
	产品料号: FG-TC-06B-01-NH	
	产品规格: 贴片底座脚宽9.0	
	深圳市富港科技有限公司	