
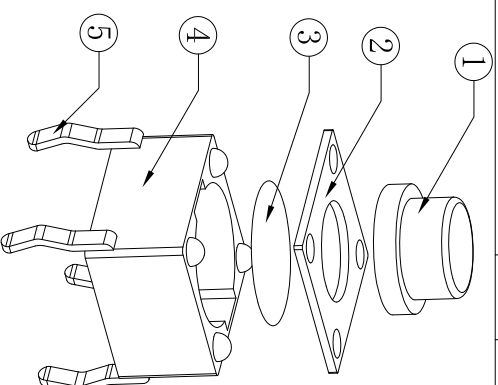
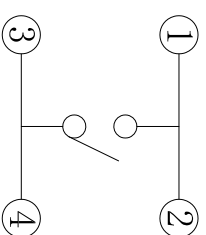
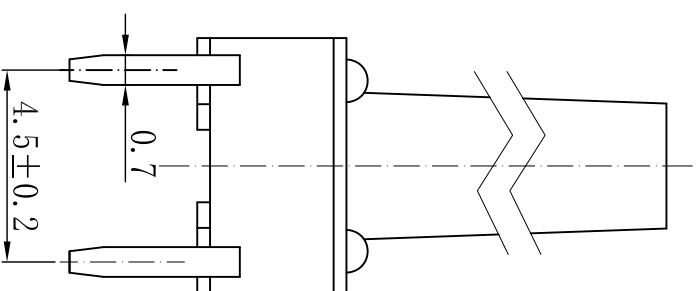
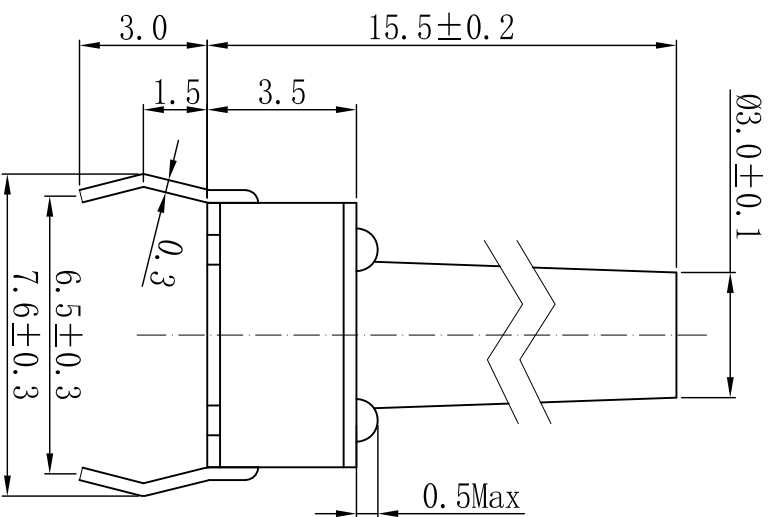
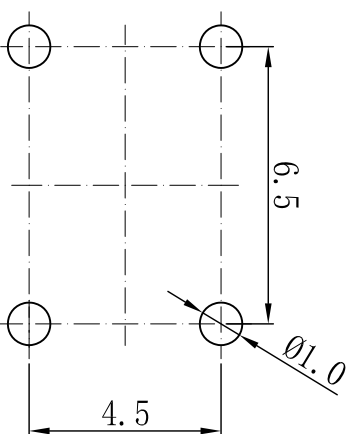


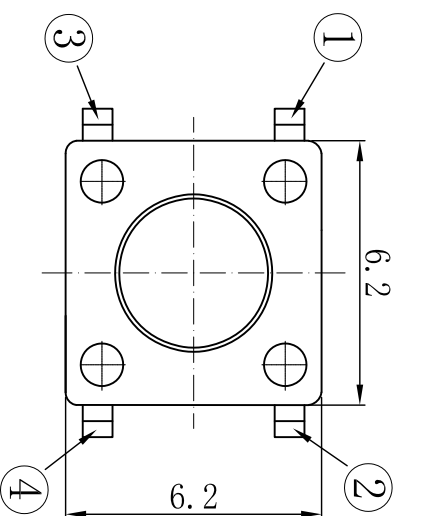

电路图

技术参数:

1. 做用温度: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动作力: $250\text{g}\pm 50\text{g}$;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

PCB板开孔尺寸(± 0.1)

5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA	——	1	黑色
3	簧片	覆银铜	镀银	1	
2	盖板	不锈钢	——	1	
1	按钮	PPA	——	1	黑色
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差(mm)				设计	S H			产品名称：轻触开关
0~3	±0.05	±0.10	±0.20					
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30	审核	Z F C	图面	A4	产品料号：FG-TC-06A-36-15. 5H
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50			单位	MM	
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80	标准化		比例	1:1	产品规格：脚长3.0mm中心6.0插脚
						重量		
角 度	±1°			批准	L P J	页码	1/1	深圳市富港科技有限公司
				批		版次	A/0	