
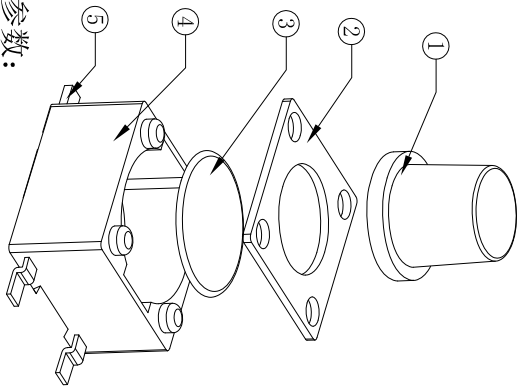
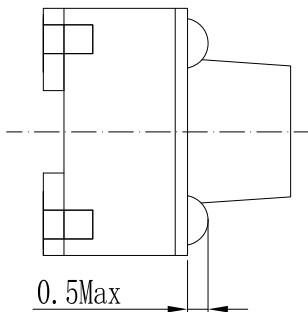




版次	内 容	日期	负责人
A/0	新版发行		

RoHS
REACH
A

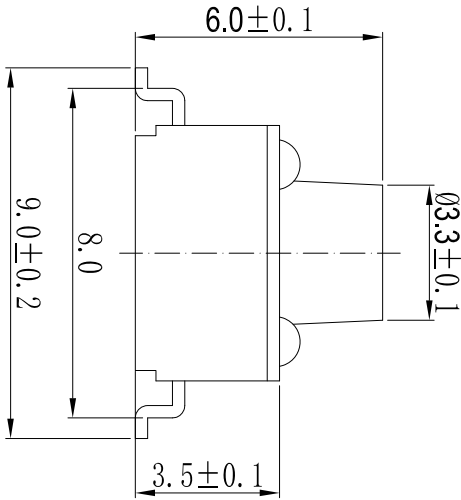

技术参数:

1. 做用温度: -25~+85℃;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$;
5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动 作 力: 250g $\pm$ 50g;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

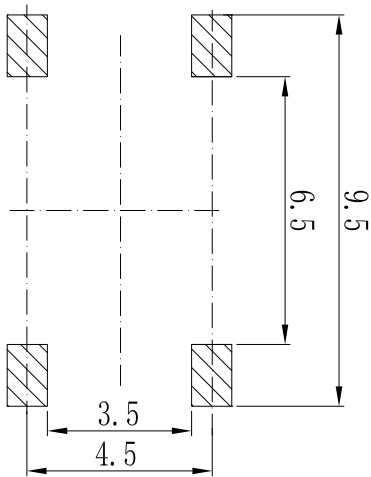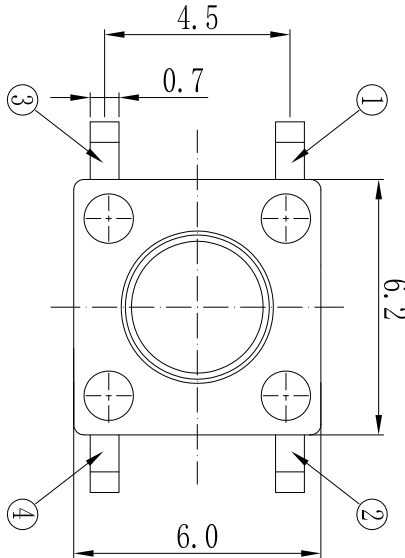

PCB线路板安装图(±0.1)

序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注
5	接触脚	黄铜 t=0.3	镀银	1	
4	基座	PPA 黑色	—	1	UL94 V-0
3	簧片	不锈钢	镀银	1	
2	盖板	不锈钢	—	1	
1	按钮	PPA 黑色	—	1	UL94 V-0

未注尺寸公差 (mm)				
0~3	±0.05	±0.10	±0.20	
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30	
>6~30	±0.10	±0.20	±0.30	
>30~120	±0.15	±0.30	±0.50	
角 度			±1°	

设计	S H	图 样	产 品 名 称: 轻触开关	
审 核	Z F C	图面 单位 比例	产 品 料 号: FG-TC-06B-01-6.0H	
标 准 化		重量 页码 版次	产 品 规 格: 贴片底座脚宽9.0	
批 准	L P J	1/1 A/0	深圳市富港科技有限公司	

电路图

