
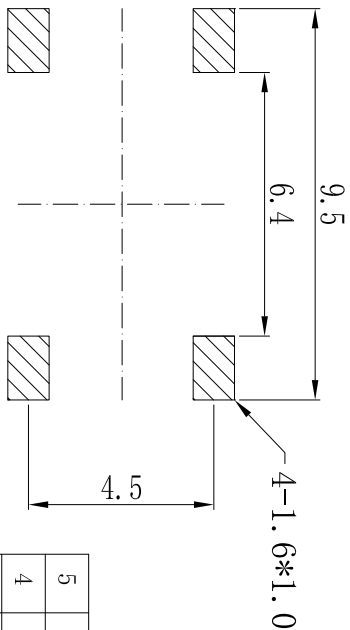
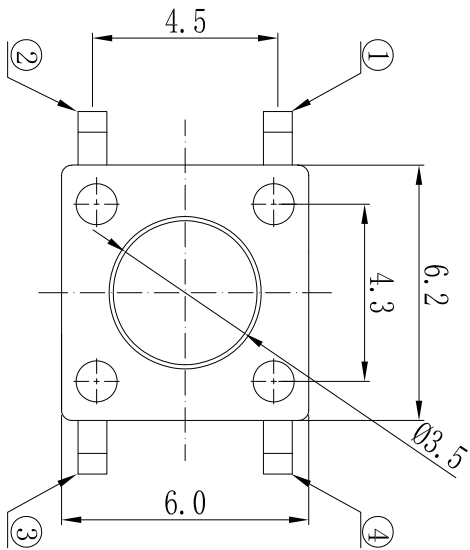
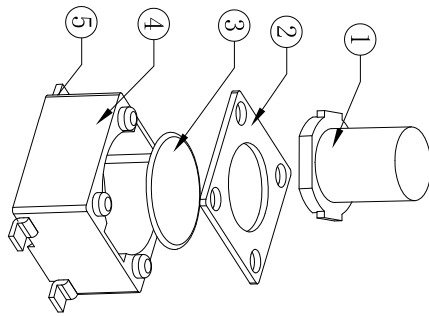
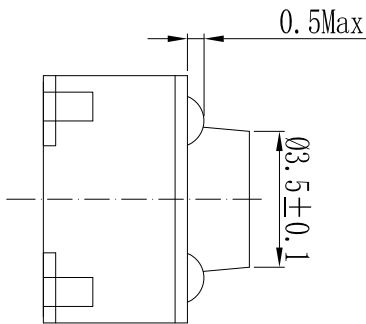


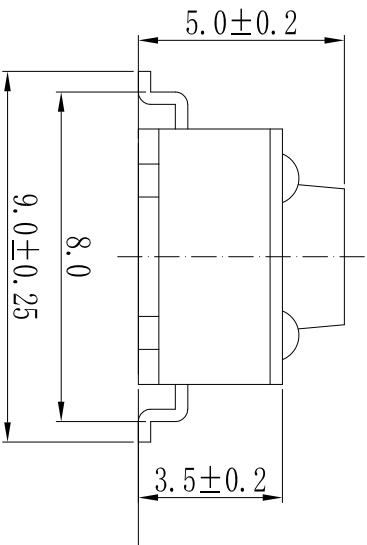

- 技术参数:
1. 做用温度: -25~+85℃;
 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
 5. 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
 6. 动 作 力: 100g±50g;
 7. 使用寿命: 100000次;
 8. 未注尺寸公差参照下面表格。

5	接触脚	黄铜 t=0.3	镀银	1	
4	基座	PPA黑色	—	1	
3	簧片	覆银铜	镀银	1	
2	盖板	不锈钢	—	1	
1	按钮	PPA黑色	—	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差 (mm)					
0~3	±0.05	±0.10	±0.20		
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30		
>6~30	±0.10	±0.20	±0.30		
>30~120	±0.15	±0.30	±0.50		
角 度			±1°		

设计	S H		产品名称: 轻触开关		
审核	Z F C		产品料号: FG-TC-06B-12-5.0H		
标准化			产品规格: 贴片底座脚宽9.0固定冒头		
批 准	L P J		页码 1/1		
			版次 A/0		

深圳市富港科技有限公司