


名称	规格	料号
电极弹针	PG2.2-8.4-1.5-1.5-K1.8	2LC000-733

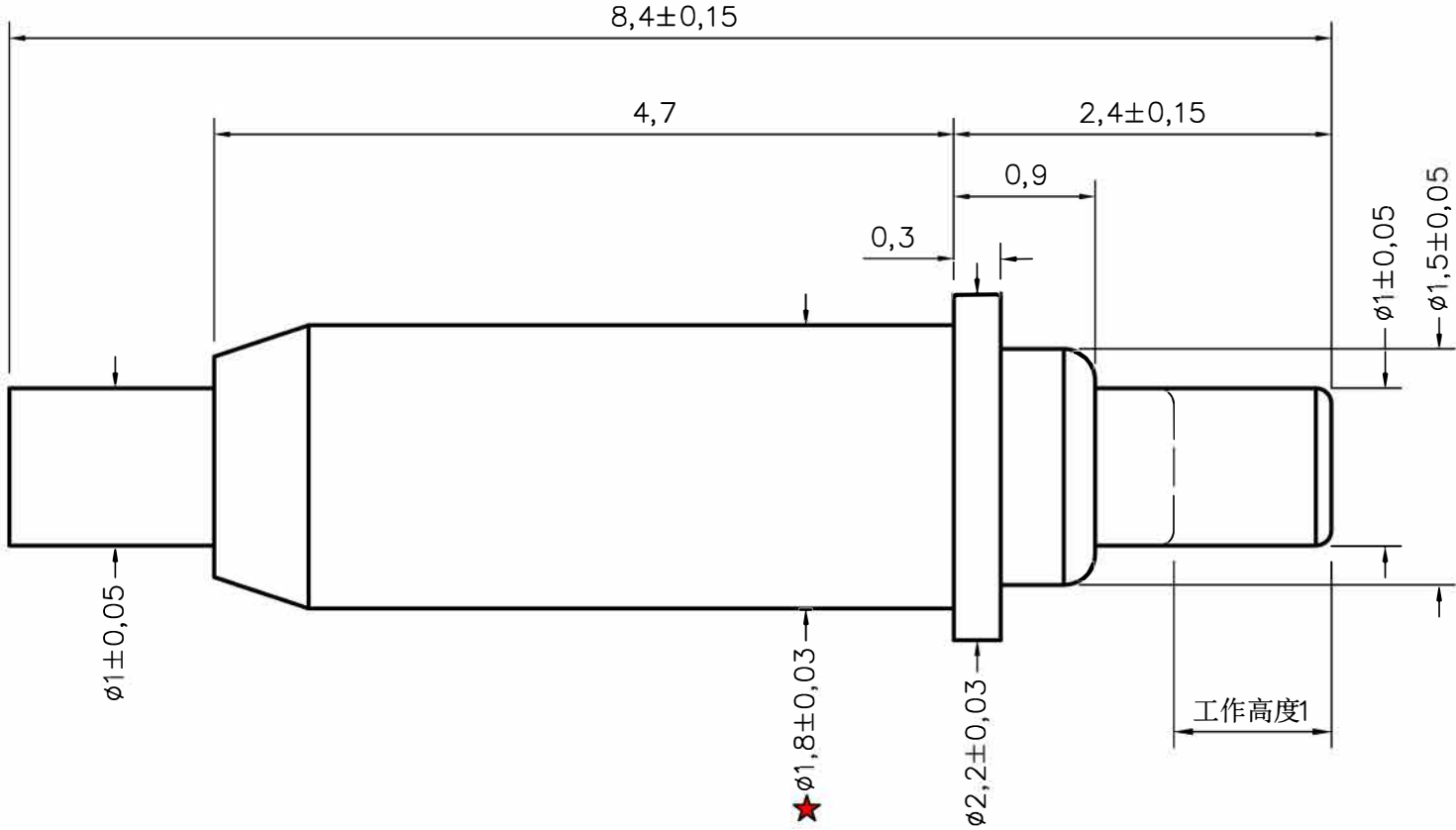

顶针技术要求:

1. 材料:
针管: 黄铜 C3604
针头: 黄铜 C3604
弹簧: 不锈钢#304
2. 电镀:
针管: 镀镍50-100U"后镀金3U"
针头: 镀镍50-100U"后镀金3U"
3. 电气特性:
电压&电流: 直流电5伏: 5安最大, 温度范围-40~85度
接触阻抗: 在工作高度时最大阻抗50毫欧静态
4. 机械特性:
弹力: 在正常工作高度的弹力120g±20%
寿命: 10000次最少
5. 包装方式: 散装

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司				
DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.				
第三角法		品 名	日期	2024/1/13
未注公差参见标准	0.02	规 格	设计	Mr. jin
0 = -	0.03	材 质	审核	
0.0 = ±0.1	0.02	客户料号	确 认	
0.00 = ±0.05	0.04	表面处理	单 位	mm
0.000 = -	0.02	图 号	比 例	1:1 版本 REV:00
请勿实测图纸				