


名称	规格	料号
6代3.2弹针	PG3.2—7.2—1.8—2.1—K2.1	2LC000-726

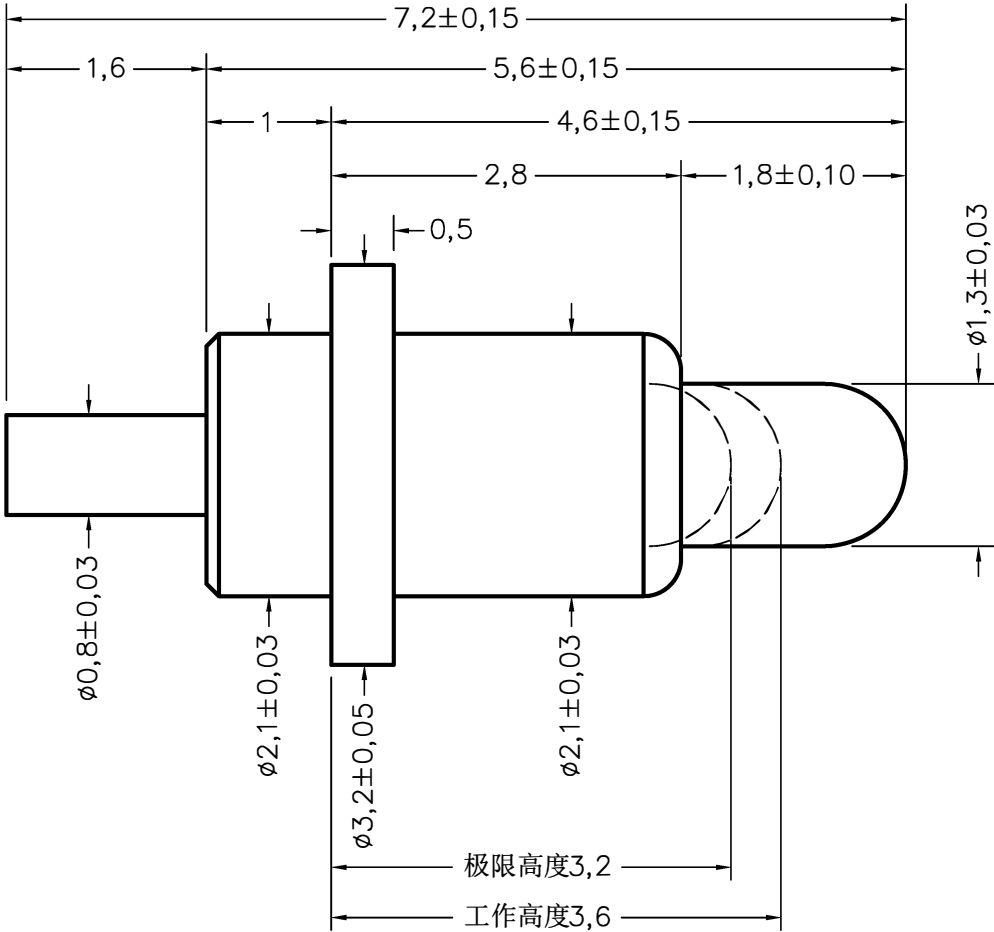

顶针技术要求:

- 材料:
针管: 黄铜 C3604
针头: 黄铜 C3604
弹簧: 不锈钢#304
- 电镀:
针管: 镀镍50-100U"后镀金2U"
针头: 镀镍50-100U"后镀金3U"
- 电气特性:
电压&电流: 直流电5伏: 3安最大, 温度范围-40~85度
接触阻抗: 在工作高度时最大阻抗100毫欧静态
- 机械特性:
弹力: 在正常工作高度的弹力60g±20%
寿命: 10000次最少
- 包装方式: 散装

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司					
DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.					
第三角法		品 名	日期	2024/3/16	
未注公差参见标准	0.02	规 格	设计	Mr. jin	
	0.03	材 质	审 核		
0.0 - ±0.1	0.02	客户料号	确 认		
0.00 - ±0.05	0.04	表面处理	单 位	mm	
0.000 - -	0.02	图 号	比 例	1:1	版本 REV:00
请勿实测图纸					