

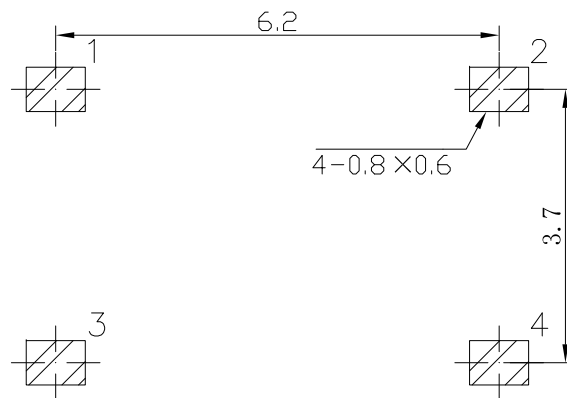
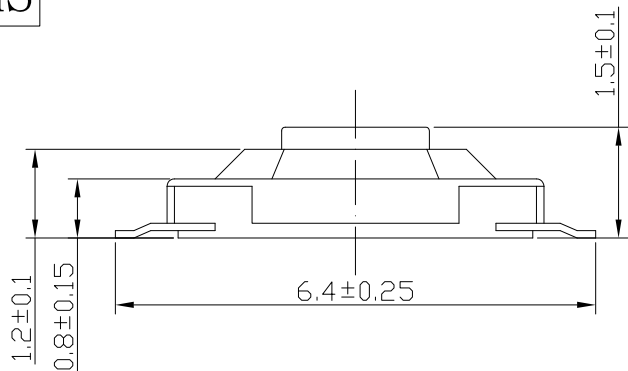


RoHS

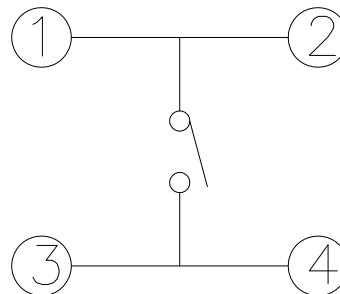

PCB线路板安装图

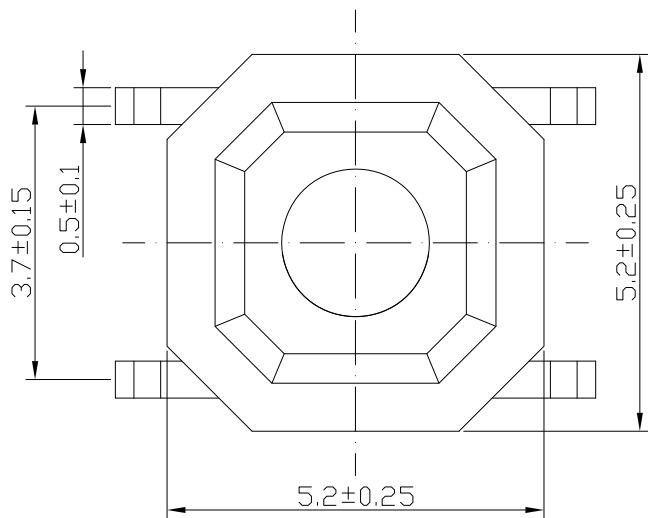

电路图

技术参数:

1. 做用温度: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC100V;
6. 动 作 力: $160\pm 40\text{gf}$;
7. 行 程: $0.2\pm 0.1\text{mm}$
8. 使用寿命: 100万次;

6	贴膜	1	黄色麦拉	
5	嵌件	1	H62Y T=0.15	
4	底座	1	LCP 黑色	
3	簧片	1	不锈钢	
2	盖板	1	不锈钢 T=0.2	
1	帽头	1	LCP白色	
序号	名 称	数量	材 料	附 注

深圳市富港科技有限公司

视图

轻触开关

FG-TC-0522C-1.5-160-100

共 页 第 页

发放部门

行政部

业务部

 
采购部

工程部

品保部

生产部

标 记	处 数		更改文件号		签 字		日 期
设 计	W Y Z	日 期	26.05.18	标准化		日 期	
校 对	L P J	日 期	26.05.18	审 定		日 期	
工 艺		日 期					
审 核	L Z W	日 期	26.05.18				

深圳市富港科技有限公司				
视图				
图样标记		重量	比例	
			FG-TC-0522C-1.5-160-100	
共 页		第 页		