



温州康宏电子有限公司



产品规格

工作方式: ON-OFF
触点形式: 多刀多掷
安装方式: 直立插式

机械性能

动作力: 1000gf max
电气寿命: 2000次

工作环境

环境温度: -20~+70℃
环境湿度: (40℃) ≤95%RH

电气性能




额定电负荷: 无切换100mA @ 50V DC
切换25mA @ 24V DC
耐电压: 250V AC Min.
接触电阻: 100mΩ Max.
绝缘电阻: 100MΩ Min.

物料


5. 盖板: PBT塑料 蓝色
4. 手柄: PBT塑料 白色
3. 灌封胶: 环氧树脂
2. 底座: PBT塑料 黑色
1. 接线片: 镀金磷青铜

包装


散装
内包装: 塑料袋
外包装: 纸箱

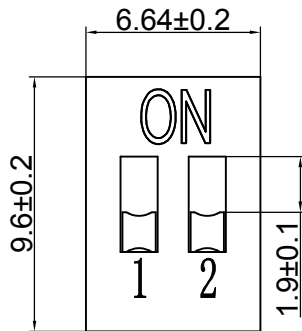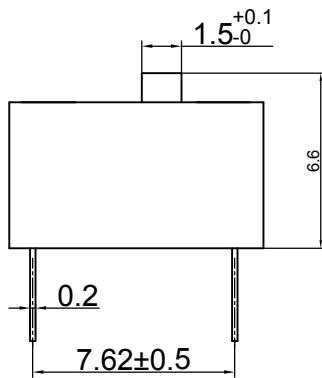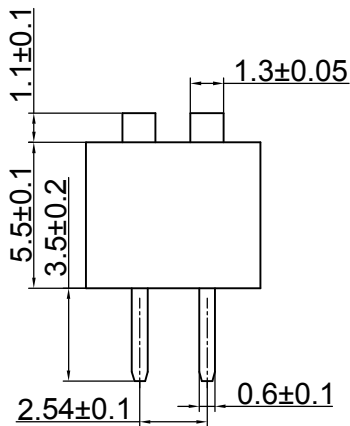

P.C.B. LAYOUT

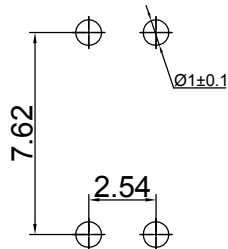

CIRCUIT DIAGRAM

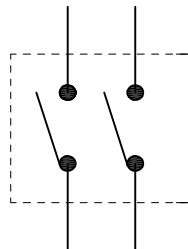

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

					轻触开关	KSE02BGT				
标记	处数	更改文件号	签 名	日期						
设 计	余嘉诚					视图	阶 段	标 记	质 量	比 例
审 核	朱树清				 Dirnensions are shown:mm(inches)				4:1	B/0
批 准	徐君辉					第1张		共1张		
					2026. 5. 12	温州康宏电子有限公司				