

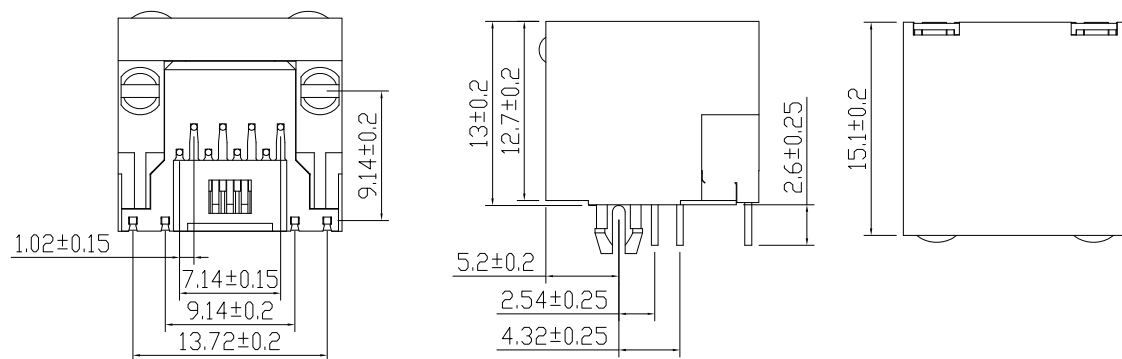
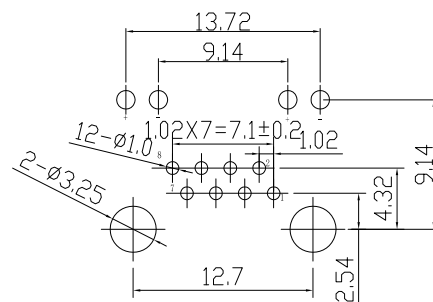


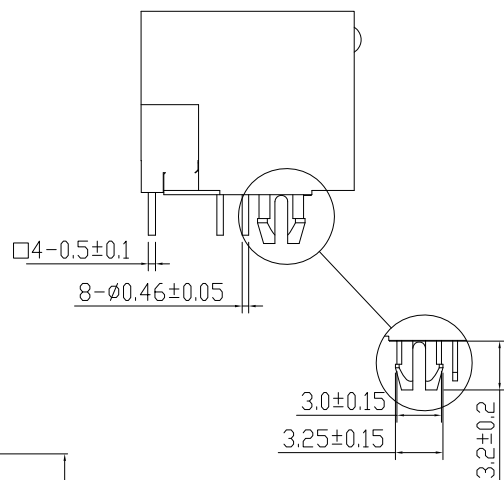

黄色LED灯 绿色LED灯

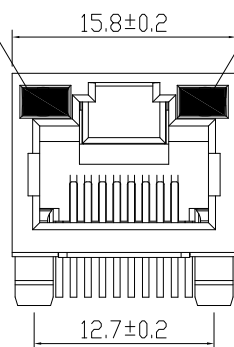

PCB参考图 T=1.6mm

主要参数:

1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 耐压测试:DC500Vfor 1 minute
5. 焊接温度:260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象,表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

4	LED灯引脚	铁针	镀锡	
3	LED灯	黄色/绿色		
2	信号针	磷铜	接触点镀金	
1	塑座	PA46	黑(环保)	
序号	名称	材料	电镀	备注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X." ±2" X." ±0.5" UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: RJ45 90° DIP 带灯全塑	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW549-RJ45-151B	
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2503141012	
			SHEET NO. 1 OF 1	