




版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2016/10/29
B	更改图框	---	2025/5/7

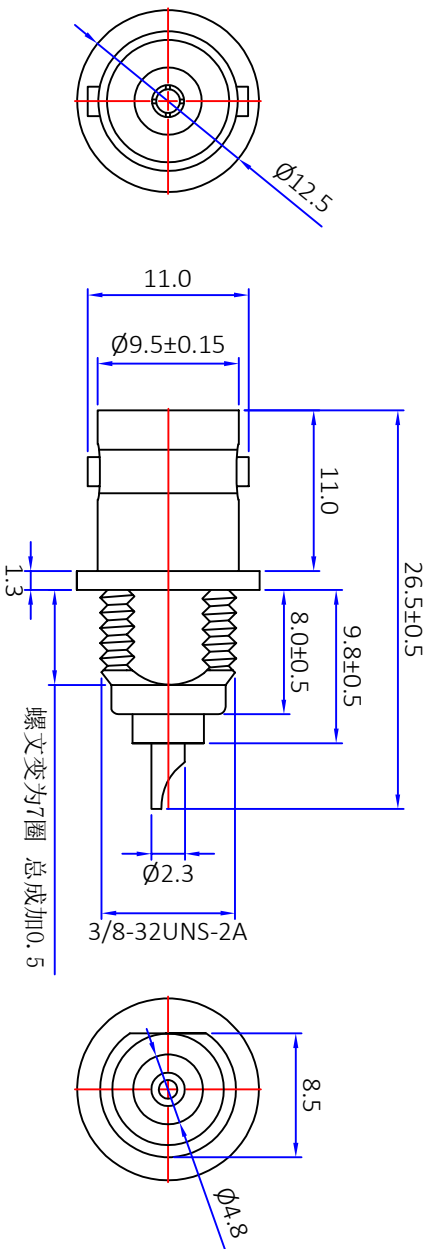

1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 50欧姆
- 1.2 工作频率: DC-3 GHz
- 1.3 S.W.R.: ≤ 1.3
- 1.4 工作电压: 500V/最大值
- 1.5 绝缘电阻: $\geq 5000 \text{ M}\Omega$

2. 环境保护

- 2.1 工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- 2.2 产品符合ROHS标准

5	华司	铁料	镀镍	1
4	螺母	黄铜	镀镍	1
3	胶芯	PTFE	白色	1
2	中心针	磷青铜	镀金	1
1	本体	黄铜	镀镍	1
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

		The View	
单位	mm	比例	1:1
图号	Drawing NO		
文件保密 File security		料号 Part Number	
This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用		DOSIN-801-0383	
		产品名称 Product name	
		BNC 180° 母头	
未注公差 Unmarked tolerance		焊线连接器	
零部件 Parts		审核	
X. ± 0.20		客户确认	
X.X ± 0.15			
X.XX ± 0.10			
角度 angle $\pm 3^{\circ}$			

dosinconn DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD
江门市德索连接器有限公司
Jiangmen Dosin Connector Co., LTD

Web: <https://www.dosinconn.cn/>
Mailbox: sale@dosin.cn
Tel: (0086)769-81153906