



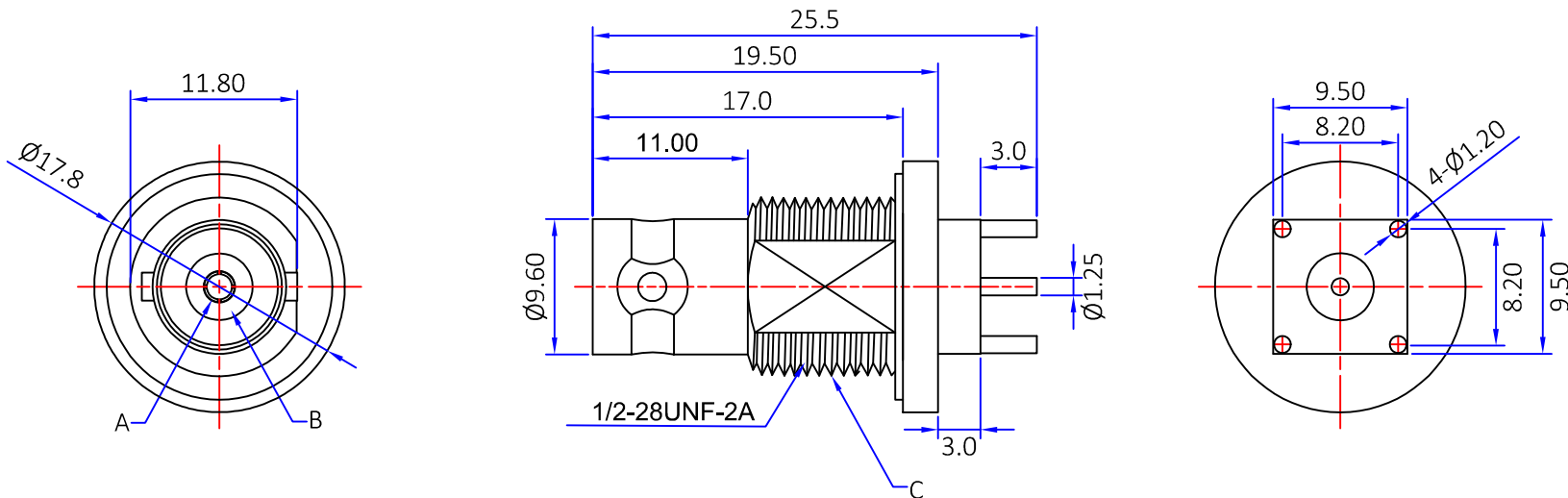

版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2024/02/21

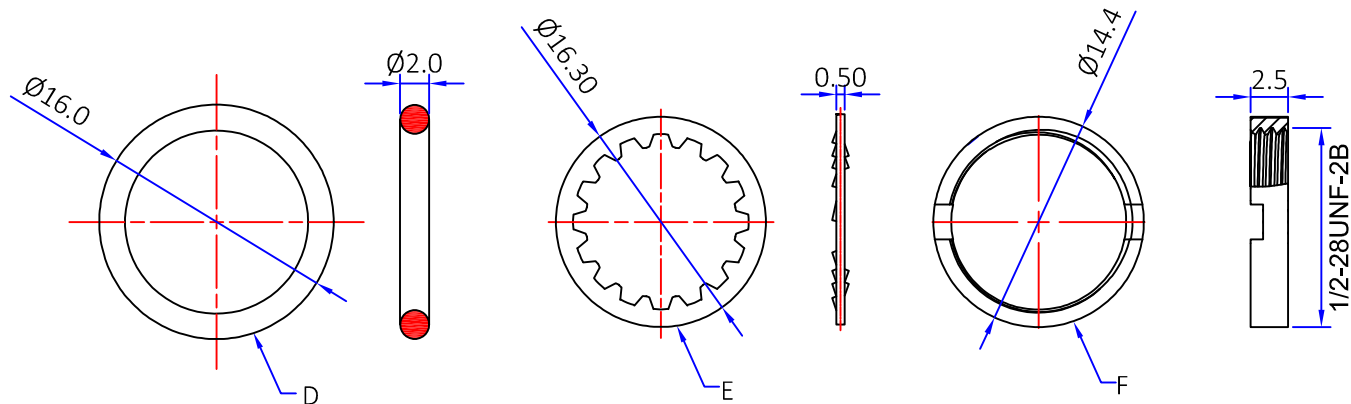

技术特性
温度范围: -55°C~+155°C
特性阻抗: 75Ω
频率范围: 0-12GHZ
驻波比: 1.2MAX
工作电压: 500VMAX(有效值)
耐压: 1500V
绝缘电阻: ≥5000MΩ



F	螺母	黄铜	镀镍	1PCS
E	花齿垫片	黄铜	镀镍	1PCS
D	防水圈	橡胶	红色	1PCS
C	外壳	黄铜	镀镍	1PCS
B	胶芯	PTFE	白色	1PCS
A	中心针	黄铜	镀金	1PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

The View		dosinconn DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD Web: https://www.dosinconn.cn/	
单位 Unit	mm	比例 Scale	1:1
图号 Drawing NO		料号 Part Number	DS801FCS0265
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经许可, 不可复制、外传或它用		未注公差 Unmarked tolerance	产品名称 Product name
		零部件 Parts X. ±0.30 X.X ±0.20 X.XX ±0.10	绘图 Draw drawing
		角度 angle ±3°	审核 Check
			客户确认 Customer confirmation
		江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD Mailbox: sale@dosin.cn Tel: (0086)769-81153906	
		BNC直母头插板式75Ω	
		邓沃康	