


### 客户承认图

|                                 |       |    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|---------------------------------|-------|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| CUSTOMER(客户):                   |       |    | Customer Part NO(客户物品号):                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                 |       |    | Part Descripon(物品规格): PH1.0 接触面在同面系列(1.0*N*L*A(S1/S2/B1/B2)(Ct*Cw)) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Item                            | 项目    |    | Specification 规格值                                                   |  <p>产品规格:<br/>①* ② * ③ * ④ ( ⑤ / ⑥ / ⑦ / ⑧ ) ( ⑨ * ⑩ ) ⑪<br/>①: 间距1.0<br/>②: 导体芯数<br/>③: 总长度<br/>④: 型号 (A: 同面, B: 反面)<br/>⑤: 线口S1长度<br/>⑥: 线口S2长度<br/>⑦: 补强板B1长度<br/>⑧: 补强板B2长度<br/>⑨: 导体厚度 (0.035/0.5/0.1)<br/>⑩: 导体宽度 (0.65)<br/>⑪: 镀锡/镀金</p> |  |  |
| O. of conductorsN               | 导体芯数  | N  | 3~100                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Pitch                           | 间距    | P  | 1.0±0.08                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Total Pitch                     | 全间距   | SP | 1.0*(N-1)±0.1                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Total Length                    | 总长度   | L  | /                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Insulation Length               | 绝缘长度  | IL | (L-S1-S2)                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Margin Width                    | 边缘宽度  | M  | 1.0±0.12                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Total Width                     | 总宽度   | W  | 1.0*(N+1)±0.1                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Strip Length                    | 线口长度  | S1 | ≤4.0±0.5/>4.0±1.0                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Strip Length                    | 线口长度  | S2 | ≤4.0±0.5/>4.0±1.0                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Reinforeing tape length补强板长度B1  |       |    | ≤6.0±1/>6.0±2.0                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Reinforeing tape length补强板长度B2  |       |    | ≤6.0±1/>6.0±2.0                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Slanting                        | 线口倾斜度 | A  | ≤0.3                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Over lap                        | 冲孔    |    | ≤0.5                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Terminal thickness              | 插入厚度  | T  | 0.3±0.05                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Thickness insulation            | 线身厚度  | ST | ±0.05                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Conductor thickness             | 导体厚度  | Ct | ±0.005                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Conductor width                 | 导体宽度  | Cw | ±0.03                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Supporting Tapc Color 补强板颜色     |       |    | (Blue) 蓝                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| PET(Supporting Tapc Color)补强板规格 |       |    | 0.16/0.205/0.225                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| PET(Insulation)                 | 绝缘胶规格 |    | 0.043/0.06/0.1(有印字)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| PET(Insulation)                 | 绝缘胶规格 |    | 0.043/0.06/0.1(白色)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Rev                             | 版本    |    | A1                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |

|                       |   |         |       |
|-----------------------|---|---------|-------|
| Total length<br>(总长度) | L | 15~50   | ±1.5  |
|                       |   | 51~100  | ±2.0  |
|                       |   | 101~300 | ±3.0  |
|                       |   | 301~800 | ±5.0  |
|                       |   | 800以上   | ±10.0 |

|                                                           |                     |                    |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--|
| 印字内容: E488937 ㊤ AWM 20624 80C 60V VW-1      颜色:蓝色         |                     |                    |  |
| Storage condition:(储存条件) Recommended(推荐)                  |                     |                    |  |
| Temp:15°C~25°C(温度15°C~25°C)Humidity: 30~60RH%(湿度30~60RH%) |                     |                    |  |
| Discharge Date<br>发行日期                                    | Review Date<br>修订日期 | Drawing NO<br>图纸编号 |  |
| 2023.04.12                                                |                     |                    |  |
| Drawing by<br>制图                                          | Checked by<br>核对    | Approved by<br>确认  |  |
| Kent                                                      |                     |                    |  |

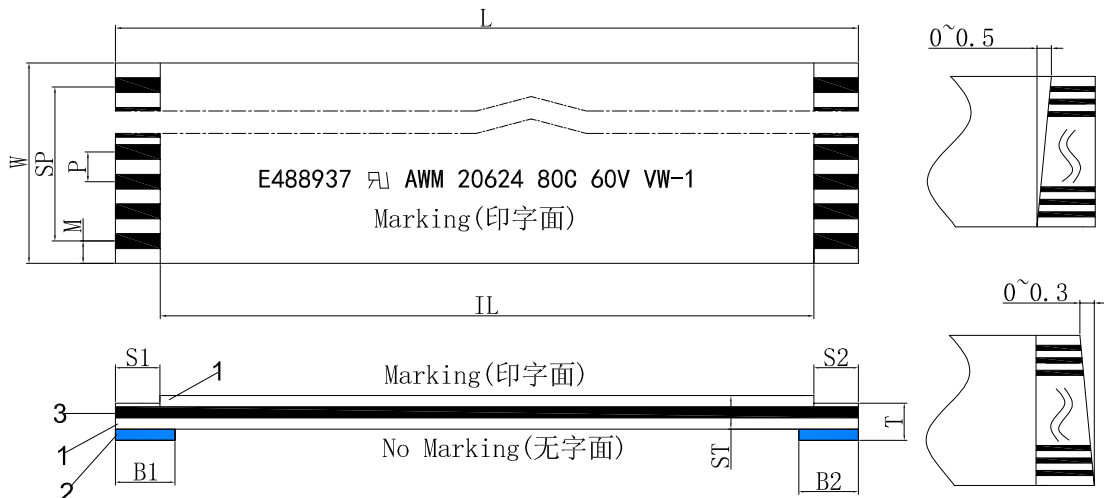