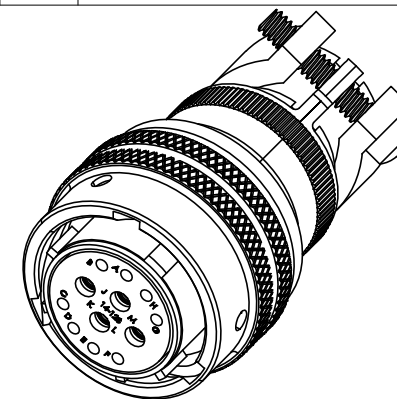
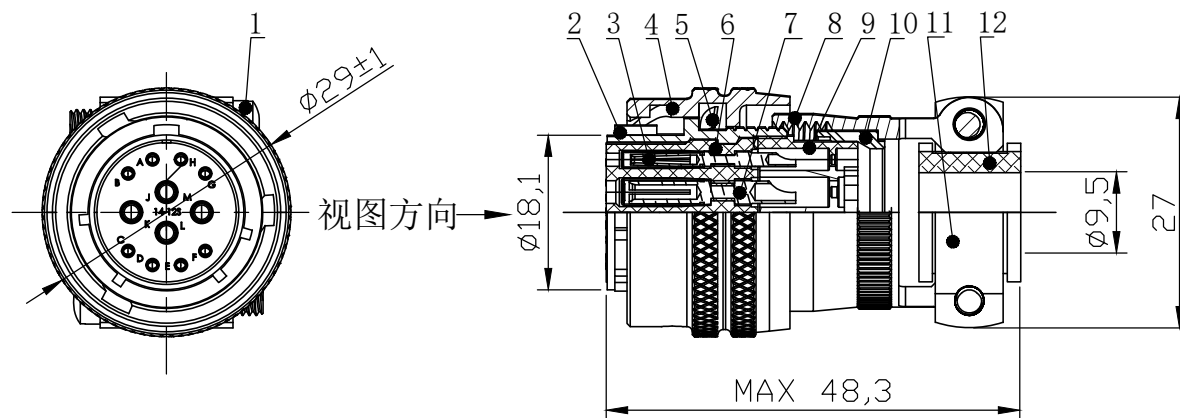
 


12	14号电缆护套	pc	1
11	14号压线盖	pc	2
10	14号封线体护套	pc	1
9	14-12橡胶封线体	pc	1
8	14号F型标准线夹式尾附	pc	1
7	16号短插孔	pc	4
6	14号绝缘体长胶芯 12芯 混针	pc	1
5	14号波形簧	pc	1
4	14号插头连接螺帽	pc	1
3	20号短插孔	pc	8
2	14号插头壳体	pc	1
1	3号压线盖锁紧螺丝	pc	2
No.	Specification	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	绘图 DWN	LHJ	2025. 3. 17			
≤10 ±0.1	确认 CHK				品 名 TITLE	14号壳体直式孔型组装式插头12芯 标准线夹F尾附 正常键位
<10~≤20 ±0.2						
<20~≤50 ±0.5	核准 APVD				品 号 PART NO	C120104-00050
Angle ±1°						
 视 角 THIRD ANGLE	单位 UNIT	MM	版本 REV	A	品 号 PART NO	C120104-00050
	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	型 号 DRAWING NO	MS3116F14-12S

技术参数		材料	
连接方式:	卡扣连接	外壳材料:	铝合金, 军绿锌
接线方式:	焊线	接触体材料:	铜, 镀金
编 码:	A	绝缘体材料:	橡胶, 黑色
污染等级:	3	密封材料:	硅胶, 黑色
温度范围:	-55℃ ~ +125℃	封线体护套材料:	PA塑料
防护等级:	IP67	压线盖螺丝材料:	不锈钢
插拔周期:	≥500	波形簧材料:	不锈钢
耐 压:	1200V		
额定电流:	7.5A		
接触电阻:	≤5 mΩ		
绝缘电阻:	≥5000 MΩ		